

高解像度で保存できる、頑丈なアルミ合金仕様

**HIGH
END
MODEL**

高解像度・アルミボディシリーズ




シリーズの主な特徴

2592
x
1944
px
超高分解度

高解像度での観察や撮影が可能です

高画質が特徴の Premier シリーズの中でも最高の解像度、約 500 万画素のセンサーを搭載。2592 x 1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合にお勧めします。

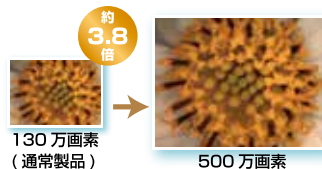

偏光フィルター搭載

偏光 (PL) フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。※偏光フィルターとは…光の表面反射を除去するフィルター。水面やガラスの反射による写りこみを除去できます。

Dino-Lite Premier2 S Polarizer (偏光)
型番 : DINOAD7013MZT

高解像度センサーに加え、先端部取り外しや偏光など主要な機能を全て搭載したフラッグシップモデル。



ボディは頑丈なアルミニウム合金を採用

アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。



丈夫なメタルボディ



断線防止ケーブル



ワンタッチ撮影ボタンを搭載

ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態でも撮影できるので、チャンスを逃しません。



測定精度を高めます

大きさが分かっている対象物を基準として測定のキャリブレーション (較正) が可能です。これにより測定精度を高めることができます。

製品ラインナップ

製品名/型番

価格は全て税抜き表示となります

機能一覧

	先端部取り外しや偏光など主要な機能を全て搭載したフラッグシップモデル Dino-Lite Premier2 S Polarizer (偏光) 型番 : DINOAD7013MZT ¥78,519
	アルミボディに超高分解度や偏光など主要な機能を全て搭載したフルバックモデル Dino-Lite Premier S Polarizer (偏光) 型番 : DINOAM7013MZT ¥73,889
	先端部取り外しにより使用範囲拡大可能なモデル Dino-Lite Premier2 S 型番 : DINOAD7013MT ¥68,797
	超高分解度センサー搭載のハイエンド機の中でベーシックな機能をもつモデル Dino-Lite Premier 500M 型番 : DINOAM7013MT ¥64,167
	先端部取り外し機能を搭載した望遠タイプモデル Dino-Lite Premier2 S LWD 型番 : DINOAD7013MTL ¥73,889
	偏光機能を搭載した高倍率モデル Dino-Lite Premier S Polarizer (偏光) 400x 型番 : DINOAM7013MZT4 ¥78,519
