

増おもり型分銅・円盤型分銅

■特長

- 積み重ね可能なズレ防止の段・溝付です。円盤型分銅は電子天びんの検査に最適です。
- 基準器検査(2級,3級)受検可能です。
- JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。

増おもり型分銅 ステンレス鋼製



■精度

OIML規格M1級,M2級

■材質


高品質ステンレス鋼

■種類

- ・単品 20kg~10g
- ・セット 計10kg,計6kg アルミ製ケース入り

■分銅セット組合せ表

公称値	計10kg	計6kg
5kg	1	-
2kg	2	2
1kg	1	1
500g	1	1
200g	2	2
100g	1	1
50g	1	1
20g	2	2
10g	1	1
合計個数	12	11

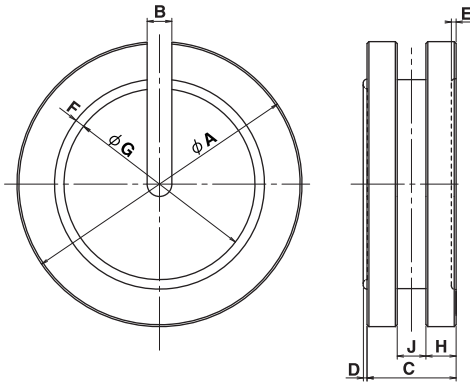

■分銅寸法図

(単位:mm)

公称値	A	B	C	D	E	F	G	J
20kg	180	13	112.5	2.0	2.5	5.0	100.5	15.2
10kg	180	13	59.8	2.0	2.5	5.0	100.5	15.2
5kg	150	13	46.9	2.0	2.5	5.0	100.5	15.1
2kg	100	13	36.3	1.5	2.0	5.0	70.5	-
1kg	100	13	18.2	1.5	2.0	5.0	70.5	-
500g	70	9	18.5	1.5	2.0	4.0	50.5	-
200g	50	9	15.2	1.0	1.5	3.0	35.5	-
100g	50	9	7.7	1.0	1.5	3.0	35.5	-
50g	35	9	8.7	0.6	1.0	2.5	25.5	-
20g	25	7	7.3	0.6	1.0	2.0	16.5	-
10g	25	7	3.7	0.6	1.0	2.0	16.5	-

円盤型分銅 ステンレス鋼製

■精度

OIML規格F1級,F2級,M1級,M2級

■材質

高品質ステンレス鋼


■種類

20kg~10g

■分銅寸法図

(単位:mm)

公称値	A	C	D	E	G
20kg	180	110.6	2.0	2.5	100.5
10kg	180	58.6	2.0	2.5	100.5
5kg	150	47.6	2.0	2.5	100.5
2kg	100	33.3	1.5	2.0	70.5
1kg	100	16.8	1.5	2.0	70.5
500g	70	16.6	1.5	2.0	45.5
200g	45	16.3	1.0	1.5	30.5
100g	45	8.1	1.0	1.5	30.5
50g	30	9.1	0.6	1.0	18.5
20g	18	10.2	0.6	1.0	10.0
10g	18	5.1	0.6	1.0	10.0

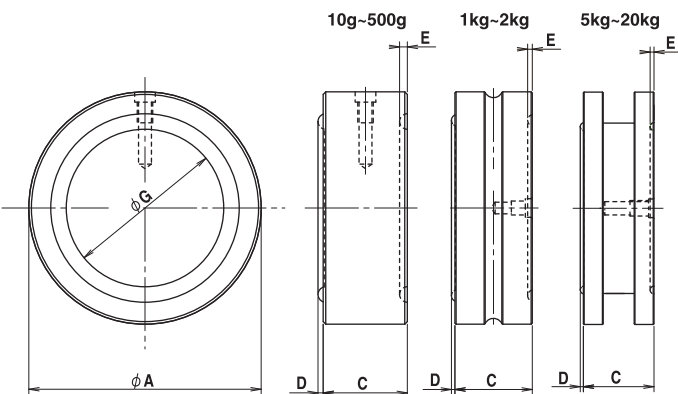

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

<http://www.murakami-koki.co.jp/>