


大型液晶表示デジタルノギスシリーズ 読みやすく使いやすい測定工具のスタンダード



防滴 デジタルノギス AD-5763シリーズ

0.01mm
最小表示

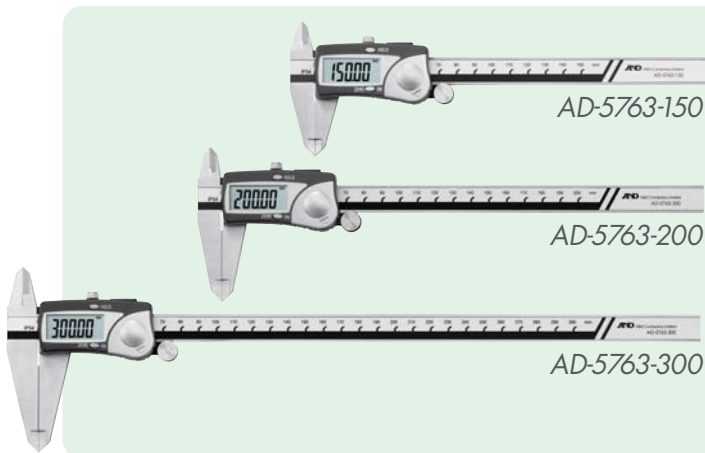

- 高速応答性 (最大応答速度3m/s)
- ムラのない滑らかな、しゅう動性
- 防滴構造 (水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作する)
- データホールド機能
- オートパワーオフ機能
- サムローラーつき、転がして微量な調整が可能

	AD-5763-150	AD-5763-200	AD-5763-300
測定範囲	0~150mm	0~200mm	0~300mm
標準価格 (税込価格)	¥7,900 (¥8,295)	¥11,500 (¥12,075)	¥14,000 (¥14,700)




デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

0.01mm
最小表示



- 高速応答性 (最大応答速度3m/s)
- ムラのない滑らかな、しゅう動性
- データホールド機能
- オートパワーオフ機能
- サムローラーつき、転がして微量な調整が可能

	AD-5764A-100	AD-5764A-150
測定範囲	0~100mm	0~150mm
標準価格 (税込価格)	¥5,500 (¥5,775)	¥5,500 (¥5,775)

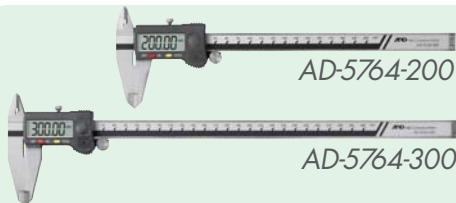


0.01mm
最小表示

AD-5764 デジタルノギス



- スライドパワーオン機能 (表示部をスライドさせると、自動的に電源がオン)
- オートパワーオフ機能
- サムローラーつき、転がして微量な調整が可能

	AD-5764-200	AD-5764-300
測定範囲	0~200mm	0~300mm
標準価格 (税込価格)	¥7,900 (¥8,295)	¥12,000 (¥12,600)

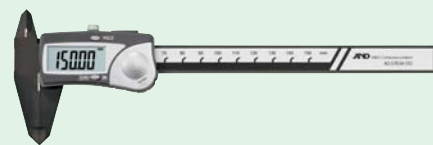

0.01mm
最小表示


AD-5765A-150 プラスチック デジタルノギス



- 測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ
- 軽量で安全、持ち運びに便利
- データホールド機能
- オートパワーオフ機能

	AD-5765A-150
測定範囲	0~150mm
標準価格 (税込価格)	¥2,300 (¥2,415)

	外形寸法 (mm)					質量 (g)	テスパー
	A	B	C	D	E		
AD-5763-150	77	16	40	236	16	3.5	○
AD-5763-200	88	19	50	285	16	3.5	○
AD-5763-300	102	23	60	390	16	4	○
AD-5764A-100	60	14	30	167	13	3	○
AD-5764A-150	76	16	40	235	16	3.5	○
AD-5764-200	90	19	50	295	16	3.2	○
AD-5764-300	100	21	55	400	17	4	○
AD-5765A-150	77	16	40	236	16	3.2	○

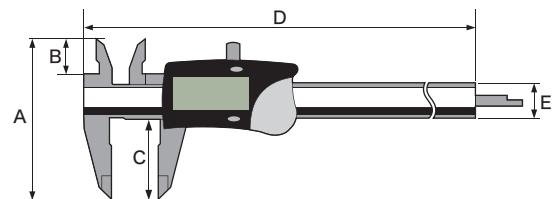

	AD-5763シリーズ	AD-5764Aシリーズ	AD-5764シリーズ	AD-5765A-150
最小表示	0.01mm			
繰り返し精度	±0.01mm			
器差	±0.02mm (0~150mm)、±0.03mm (150mm以上)		±0.03mm (0~200mm)、±0.04mm (200mm以上)	
防水レベル	IP54相当			
電源	CR2032形リチウム電池1個		SR44形ボタン電池1個	
電池寿命	約1年			
材質	ジョウ・本尺: ステンレス (SUS420J2相当品)			ジョウ・本尺: PC樹脂、表示部: ABS樹脂
付属品	プラスチックケース、電池 (モニター用)、取扱説明書		プラスチックケース、電池 (モニター用)、取扱説明書、性能検査書	