


切 断

★ブルー《ストレート》

特長／切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ

用途／花崗岩全般、コンクリート、瓦

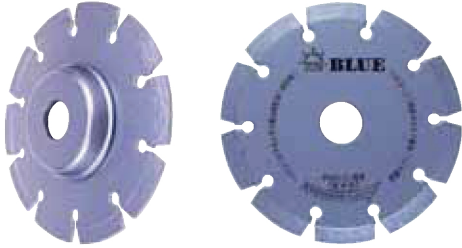

★ブルー《オフセット》

特長／安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ

用途／花崗岩全般、コンクリート、瓦

■保護カバー／■特許製品

インチ	チップ厚 (mm)	穴径(mm)	ボ ン ド				
			AS10	AS20	AS40	AS50	AS60
4	2.2	15 20		○	○	○	○
	3.0	15 20			○	○	○
	4.0	15 20			○	○	○
	4.5	15 20			○	○	○
5	2.2	20 22		○	○	○	○
	3.0	20 22			○	○	○
	4.0	20 22			○	○	○
	4.5	20 22			○	○	○
6	2.2	20 22 25.4	○	○	○		○
7	2.2	22 25 25.4	○	○	○		○
8	2.2	22 25.4	○	○	○		○
9	2.5	22 25.4	○	○	○		○
10	2.5	22 25.4	○	○	○		○
12	2.7	22 25.4			○		○


※○印：ストレートのみ設定あり／◎印：ストレート・オフセットの両規格設定あり

★ライトブルー

特長／セグメントウェーブを採用した切れ味重視の普及品

用途／花崗岩全般

インチ	チップ厚 (mm)	穴径(mm)
4	2.2	20
5	2.2	20 22

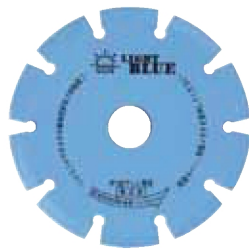

★マーブル

特長／様々な被削材の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ

用途／大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦

インチ	チップ厚 (mm)	穴径(mm)
4	1.8	20
5	1.8	20 22



★ゴールド

特長／切断、溝入れ、各種作業等に優れた切れ味と寿命を発揮する高級品

用途／コンクリート、タイル、レンガ

インチ	チップ厚 (mm)	穴径(mm)
4	1.8	20
	2.2	20
5	2.2	20 22
6	2.2	22
7	2.2	22 25.4
8	2.2	22 25.4
9	2.5	22 25.4
10	2.5	22 25.4
12	2.7	22 25.4 30.5
14	3.0	25.4 30.5



★グリーン

特長／切れ味を重視して開発されたコンクリート専用ポータブルカッタ

用途／コンクリート

インチ	チップ厚 (mm)	穴径(mm)
4	1.8	20
5	1.9	20 22
6	2.2	22 25.4
7	2.2	22 25.4
8	2.2	25.4
10	2.5	25.4
12	2.6	25.4



★ニューゴールド

特長／チップング軽減と切り粉の排除、刃先の空冷効果に優れたウェーブタイプ

用途／コンクリート、タイル、レンガ

インチ	チップ厚 (mm)	穴径(mm)
4	1.8	20
5	2.1	20 22
6	2.2	22 25.4
7	2.2	22 25.4
8	2.2	25.4
10	2.5	25.4



★アッシュ

特長／基板材質を厳選し剛性を高めた、安全性の高いタイル専用ポータブルカッタ

用途／タイル全般

インチ	チップ厚 (mm)	穴径(mm)
4	1.0	20



★上記の全製品について表示以外の中心穴、フランジ取り付け用ビス穴が必要な場合は、サイズをご指定下さい