

◆ NW FLANGE SERIES ◆ NWフランジシリーズ

Dimensions 単位:mm

NW SHORT FLANGE NWショートフランジ


(Material 材質:SUS304 OR 316L or Aluminum アルミ)



SUS304 is standard for the Flange products.
Please specify "-6L" the end of the code, if SUS316L required.
Please specify "-AL" the end of the code, if Aluminum required.
Extra sizes are available to order.

フランジは通常SUS304製です。
SUS316Lの場合は、型番末に「-6L」と指示下さい。
アルミの場合は、型番末に「-AL」と指示下さい。
特殊寸法も製作いたします。

Product code 型番	Type	φA	φB	φC	φD	φE	L
NW 10-10L	a	30	12.2	10.0	13.8	—	10
NW 16-10L	b	30	17.2	17.5	21.7	—	10
NW 25-10L	a	40	26.2	23.0	27.2	—	10
NW 40-10L	a	55	41.2	37.1	42.7	—	10
NW 50-10L	b	75	52.2	54.9	60.5	—	10
NW 10-20L	a	30	12.2	10.0	13.8	—	20
NW 16-20L	e	30	17.2	17.5	21.7	—	20
NW 25-20L	a	40	26.2	23.0	27.2	—	20
NW 25-20L-5S	a	40	26.2	24.0	27.2	—	20
NW 40-20L	a	55	41.2	37.1	42.7	—	20
NW 40-20L-5S	a	55	41.2	39.0	42.7	—	20
NW 50-20L	b	75	52.2	54.9	60.5	—	20
NW 50-20L-5S	b	75	52.2	57.2	60.5	—	20
NW 63-20L	c	87	70.2	70.2	76.3	—	20
NW 80-20L	d	114	83.0	83.0	—	89.8	20
NW 80-20L-TK	c	114	83.0	83.0	89.1	—	20
NW100-20L	d	134	102.0	102.0	—	114.8	20
NW100-20L-TK	b	134	102.0	108.3	114.3	—	20
NW125-20L	d	161	127.0	127.0	—	140.8	20
NW160-20L	d	190	153.0	153.0	—	166.5	20
NW160-20L-TK	b	190	153.0	158.4	165.2	—	20
NW200-20L	d	252	213.0	213.0	—	217.8	20
NW250-20L	d	301	261.0	261.0	—	269.0	20

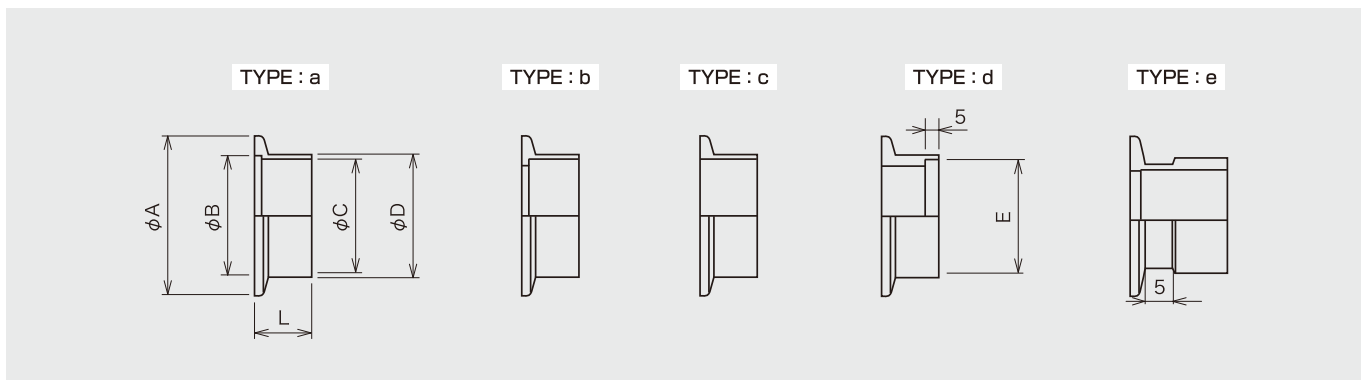

NWシリーズ

クランプシリーズ

アダプターシリーズ

超高真空 ICFシリーズ

JISシリーズ

ISOシリーズ

フレキ・ペローシリーズ

関連製品