

# ◆ NW FLANGE SERIES ◆ NWフランジシリーズ

Dimensions 単位:mm

## SPECIFIC NW FLANGE 特殊NWフランジ

(Material 材質:SUS304 or 316L)




Please specify "–6L" the end of the code, if SUS316L required.  
(or 316L)

Extra sizes are available to order.


SUS316Lの場合は、型番末に「–6L」と指示下さい。(or 316L)  
特殊寸法も製作いたします。

Product code 型番	Type	$\phi A$	$\phi B$	$\phi C$	$\phi D$	L
NW25/25A-20L	b	40	26.2	28.4	34.0	20
NW25/25A-30L	b	40	26.2	28.4	34.0	30
NW40/40A-20L	b	55	41.2	43.0	48.6	20
NW40/40A-30L	b	55	41.2	43.0	48.6	30
NW40/20A-20L	a	55	41.2	23.0	27.2	20
NW50/32A-20L	a	75	52.2	37.1	42.7	20

TYPE : a

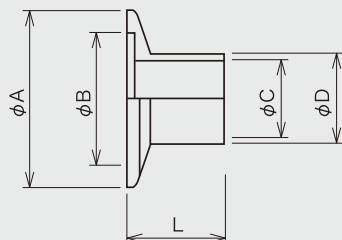

TYPE : b

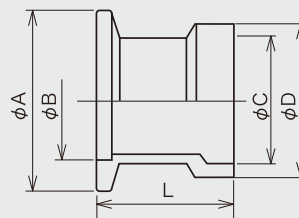

NWシリーズ

クランプシリーズ

アダプターシリーズ

超高真空ICCFシリーズ

JISシリーズ

ISOシリーズ

フレキ・ペローシリーズ

関連製品