

◆ ISO FLANGE SERIES ◆ ISOフランジシリーズ

Dimensions 単位:mm

ISO-MF BLANK FLANGE/ISO-MF FLANGE ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ


(Material 材質:SUS304 or 316L)



For specific connection pipe are available to order.

接続パイプが特殊な場合も製作いたします。

ISO-MF BLANK FLANGE ISO-MF ブランクフランジ						
Product code 型番	ϕA	ϕB	ϕC	a	T	Type形状
ISO-MF- 63-00	95	70.2	—	—	12	a
ISO-MF- 80-00	110	83.2	—	—	12	a
ISO-MF-100-00	130	102.2	—	—	12	a
ISO-MF-160-00	180	153.2	—	—	12	a
ISO-MF-200-00	240	213.2	—	—	12	a
ISO-MF FLANGE ISO-MF フランジ						
Product code 型番	ϕA	ϕB	ϕC	a	T	Type形状
ISO-MF- 63- 50	95	70.2	61	5	12	b
ISO-MF- 63- 65	95	70.2	77	5	12	c
ISO-MF- 80- 65	110	83.2	77	5	12	b
ISO-MF- 80- 80	110	83.2	90	5	12	c
ISO-MF-100- 90	130	102.2	102	5	12	b
ISO-MF-100-100	130	102.2	115	5	12	c
ISO-MF-160-150	180	153.2	166	5	12	c
ISO-MF-160-153	180	153.2	153	5	12	b
ISO-MF-200-200	240	213.2	218	5	12	c
ISO-MF-200-203	240	213.2	204	5	12	b

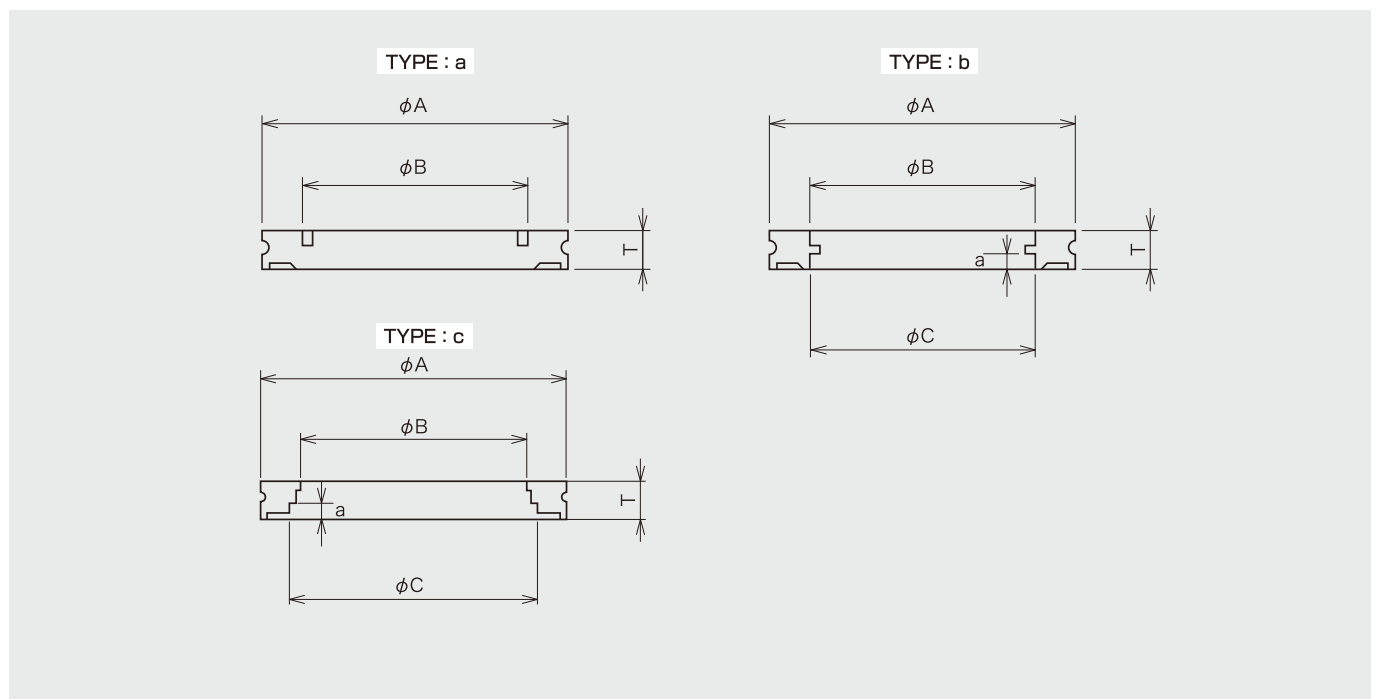

NWシリーズ

クランプシリーズ

アダプターシリーズ

超高真空ICFシリーズ

JISシリーズ

ISOシリーズ

フレキ・ベローシリーズ

関連製品