


◆ ISO CLAMP SERIES ◆ ISOクランプシリーズ

Dimensions 単位:mm

SINGLE CLAW ・ DOUBLE CLAW シングルクロー ・ ダブルクロー

(Material 材質:Stainless with Aluminum ステンレス+アルミ)


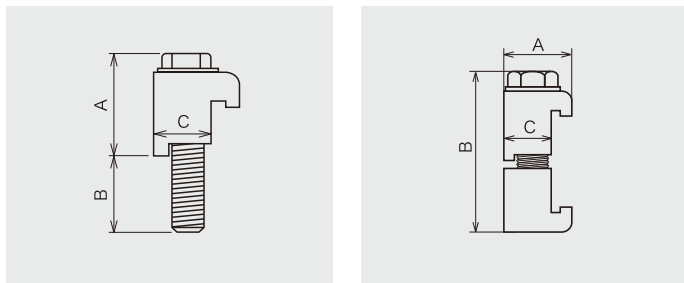


SINGLE CLAW シングルクロー				
Product code 型番	Bolt size	A	B	C
ISO 63-SC	M8	30.4	10	16
ISO 80-SC	M8	30.4	10	16
ISO100-SC	M8	30.4	10	16
ISO160-SC	M10	31.7	10	20
ISO200-SC	M10	31.7	10	20
ISO250-SC	M10	31.7	10	20
ISO320-SC	M12	40	18	26

DOUBLE CLAW ダブルクロー				
Product code 型番	Bolt size	A	B	C
ISO 63-WC	M8	24	50	16
ISO 80-WC	M8	24	50	16
ISO100-WC	M8	24	50	16
ISO160-WC	M10	28	52	20
ISO200-WC	M10	28	52	20
ISO250-WC	M10	28	52	20
ISO320-WC	M12	34	65	26

TUBE SUPPORT チューブサポート

(Material 材質:A6063)

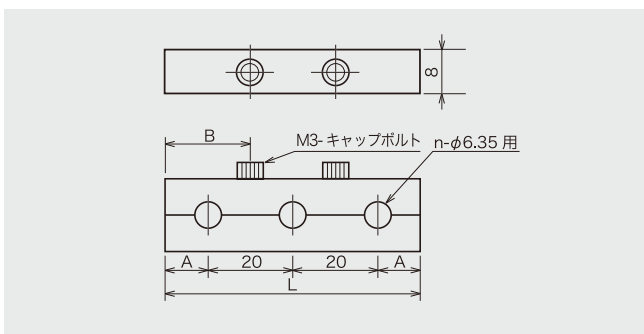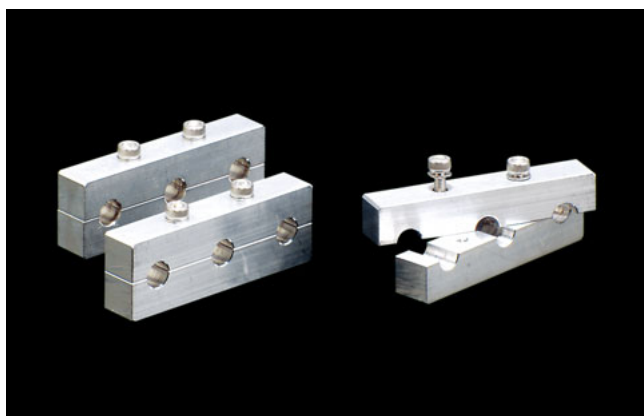

Extra sizes are available to order.

特殊寸法も製作いたします。

型番	穴ピッチ	Tube size	n	A	B	L
TS-03Z-4-2	20	6.35	2	15	5	50
TS-03Z-4-3	20	6.35	3	8	18	56
TS-03Z-4-4	20	6.35	4	8	18	76
TS-03Z-4-5	20	6.35	5	8	18	96
TS-03Z-4-6	20	6.35	6	8	18	116
TS-03Z-4-7	20	6.35	7	8	18	136
TS-03Z-4-8	20	6.35	8	8	18	156

NWシリーズ

クランプシリーズ

アダプターシリーズ

超高真空ICCFシリーズ

JISシリーズ

ISOシリーズ

フレキ・ペローシリーズ

関連製品