



TRANSFORMERS


SR type 単巻

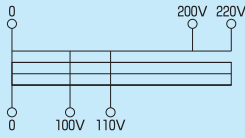


BL 型 / ラグ端子式

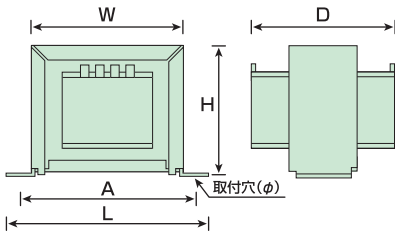

SL 型 / ラグ端子式

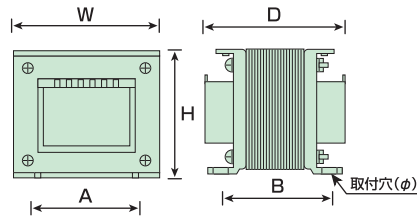

P 型 / 端子台式

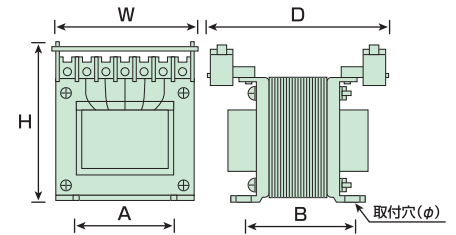

形式	仕様		絶縁種別	形状	端子ネジ	寸法 mm						重量 (kg)	取付穴 (φ)
	一次電圧	二次電圧				容量	W	H	D	A	B		

100V type

SR-20L	200V 0	100V 0	22VA	A	BL		60	52	50	72		84	0.46	4 × 7.5
SR-35L			35VA	A	BL		70	60	54	80		91	0.68	4.5 × 6
SR-50L			50VA	A	BL		70	60	58	80		91	0.8	4.5 × 6.5
SR-100L		0-100V-110V	100VA	A	BL		80	70	69	93		105	1.2	4.5 × 6.5
SR-150L			150VA	A	SL		86	75	85	62	68		2.0	4.5 × 10

110V type

SR-100	220V 200V 0	110V 100V 0	100VA	A	P	M4	85	88	89	55	60		1.4	4.5 × 10
SR-150			150VA	A	P	M4	86	96	99	62	68		2.1	4.5 × 10
SR-200			200VA	A	P	M4	86	96	104	62	73		2.3	4.5 × 10
SR-300			300VA	A	P	M4	105	107	99	66	60		2.7	5.5 × 10
SR-500			500VA	A	P	M4	105	113	119	75	80		4.5	5.5 × 10
SR-1K			1kVA	A	P	M5	153	156	135	111	82		7.5	6.5 × 10
SR-2K			2kVA	A	P	M5	153	156	175	111	122		12.9	6.5 × 10
SR-3K			3kVA	A	P	M5	144	215	185	90	140		18.9	7 × 20