


A10271 Cフック

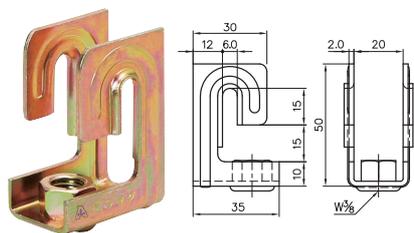

リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具。


- リップみぞ形鋼の適合寸法にご注意ください。⚠️注意
- 許容静荷重70kg
- 有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10271 Cフック

単位(mm)

サイズコード	品名	適合リップみぞ形鋼	吊ボルト径	入数(個)
0011	Cフック	100×50×20まで	W $\frac{3}{8}$	300

A10270 チャンネル吊足

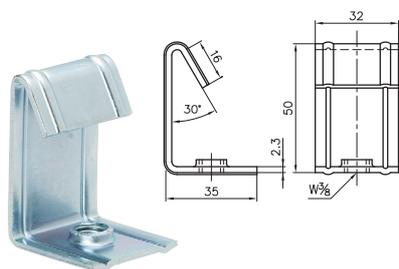

リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具。

- リップみぞ形鋼の適合寸法にご注意ください。⚠️注意
- 許容静荷重50kg。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10270 チャンネル吊足

単位(mm)

サイズコード	品名	適合リップみぞ形鋼	吊ボルト径	入数(個)
0014	チャンネル吊足	75×45×15まで	W $\frac{3}{8}$	200

A12053 パイラック本体



形鋼用吊金具。

- ねじの先端をクボませて、鋼材に広く大きく、くい込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
- 「A10273ステンレスパイラック本体」、「A10274どぶめっきパイラック」もあります。
- 有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A12053 パイラック本体

単位(mm)

サイズコード	型番	A寸法	適合フランジ厚	ケース入数(個)	
				小箱	大箱
0045	PH1S	26	3~12	20	200
0011	PH1	30	3~16	20	200
0026	PH1W	30	9~24	20	200
0079	PH2W	40	17~32	20	120
0050	PH3W	48	17~45	10	50
0064	PH7W	45	40~70		20

ネグロス電工(株)製

PH1S (ステンレス製はありません。)

