

A10310 防振パット従来型




防振バンド用、機器防振用など汎用性の高いゴムパット。

●材質 NR、CR

サイズコード	t	W	L
0011	10t	300	1,000
0026	15t	300	1,000
0045	20t	300	1,000

A10311 防振パット新型

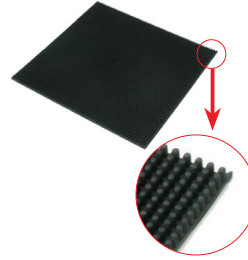

防振バンド用、機器防振用など汎用性の高いゴムパット。

●材質 EPDM

サイズコード	t	W	L
0023	10t	500	500のりなし
0019	10t	500	500のり付き

A10307 銅管用ゴム25



銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。

- はめこみタイプ。
- 25幅と32幅のバンドに対応します。
- 材質 EPDM

サイズコード	t	W
0016	3t	25
0035	3t	32

A10308 ハンディ防振




防振バンド用のゴム。

- のり付きタイプ。
- 材質 CR

サイズコード	t	W	L
0090	3.5t	25	295

A14148 吊ボルト・丸鋼交差金具

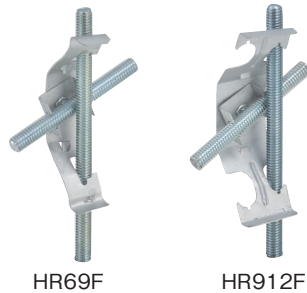

HR69F

HR912F

吊ボルトや丸鋼に全ねじボルトを斜めに取付けて振れ止める金具。

- 放熱器(ファンコイルユニット)、空調ダクト等の吊りボルト振れ止めに最適です。
- 工具を使わず、スプリング弾性を利用して手だけで確実に取付けできます。
- ダクロダイズド塗装仕上げ。


品番コード A14148 吊ボルト・丸鋼交差金具

単位(mm)

サイズコード	型番	適合吊ボルト 丸鋼×全ねじ	入数(個)
0016	HR69F	W $\frac{3}{8}$ ×W $\frac{3}{8}$ φ9×W $\frac{3}{8}$	20
0040	HR912F	W $\frac{3}{8}$, φ 9×W $\frac{3}{8}$ W $\frac{1}{2}$, φ 12×W $\frac{3}{8}$	20

ネグロス電工(株)製

A14169 吊ボルト振れ止め金具

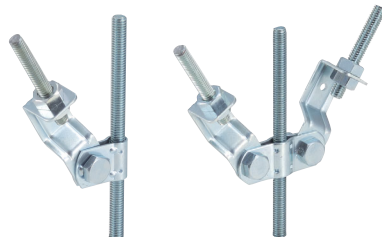

DYR1(片側用)

DYR2(両側用)



振れ止め交差金具施工例

既設の吊ボルトに後付けでご使用頂ける自在式の振れ止め金具。

- 既存の吊ボルトに後付けで振れ止めができます。
- DYR2は、両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
- ⚠注意 ●振れ止め金具の取付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してください。
- 電気垂鉛めっき仕上げ。(ステンレス製、溶融亜鉛めっき製もあります。)

品番コード A14169 吊ボルト振れ止め金具

単位(mm)

サイズコード	型番	適合吊ボルト 丸鋼×全ねじ	入数(個)
0016	DYR1-W3	W $\frac{3}{8}$	10
0035	DYR1-W4	W $\frac{1}{2}$	10
0040	DYR2-W3	W $\frac{3}{8}$	10
0054	DYR2-W4	W $\frac{1}{2}$	10

ネグロス電工(株)製

