

A10323 立バンド


SGP管用の蝶番式立バンド。

- 175A以上はリブの無い平鋼製となります。
- 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10323 立バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0010	10A	3/8	17.3	1.8	25	M 6×20	45	20	6	500
0024	15A	1/2	21.7	1.8	25	M 6×20	45	20	6	250
0325	VP20	V-20	26.0	1.8	25	M 6×20	45	20	6	230
0039	20A	3/4	27.2	1.8	25	M 6×20	45	20	6	230
0217	VP25	V-25	32.0	1.8	25	M 6×20	45	20	6	190
0043	25A	1	34.0	1.8	25	M 6×20	45	20	6	160
0221	VP30	V-30	38.0	1.8	25	M 6×20	45	20	6	150
0058	32A	1 1/4	42.7	1.8	25	M 6×20	45	20	6	140
0062	40A	1 1/2	48.6	1.8	25	M 6×20	45	20	6	100
0077	50A	2	60.5	1.8	25	M 6×20	45	20	6	150
0081	65A	2 1/2	76.3	2.3	25	M 6×20	45	20	6	120
0096	80A	3	89.1	2.3	25	M 6×20	45	20	6	70
0109	90A	3 1/2	101.6	2.3	25	M 6×20	45	20	6	100
0113	100A	4	114.3	2.3	25	M 6×20	45	20	6	70
0128	125A	5	139.8	3.2	32	M10×30	60	27	8	50
0132	150A	6	165.2	3.2	32	M10×30	65	27	8	50
0147	175A	7	190.7	4.5	32	M10×30	60	27	9	25
0151	200A	8	216.3	4.5	38	M10×30	60	27	9	20
0166	250A	10	267.4	6.0	38	M10×35	67	30	10	10
0185	300A	12	318.5	6.0	50	M12×45	75	30	10	10
0190	350A	14	355.6	6.0	50	M12×45	75	30	10	
0202	400A	16	406.4	6.0	50	M12×45	75	30	10	

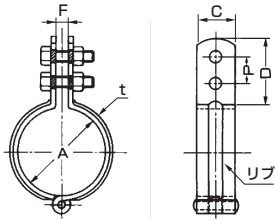

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

A10349 ステン立バンド


ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立バンド。

- SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。⚠注意
- 200A以上はリブのない平鋼製となります。
- SUS304製。

品番コード A10349 ステン立バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0016	15A	1/2	21.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	250
0035	20A	3/4	27.2	2.0	25	M 6×20	45	20	6	230
0040	25A	1	34.0	2.0	25	M 6×20	45	20	6	160
0054	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	140
0069	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	45	20	6	100
0073	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	45	20	6	150
0088	65A	2 1/2	76.3	2.3	25	M 6×20	45	20	6	120
0092	80A	3	89.1	2.3	25	M 6×20	45	20	6	70
0105	90A	3 1/2	101.6	2.3	25	M 6×20	45	20	6	100
0110	100A	4	114.3	2.3	25	M 6×20	45	20	6	70
0124	125A	5	139.8	3.0	32	M10×35	60	27	6	30
0139	150A	6	165.2	3.0	32	M10×35	65	27	8	25
0143	200A	8	216.3	3.0	32	M10×35	60	27	8	20
0158	250A	10	267.4	4.0	50	M12×45	75	30	10	10
0162	300A	12	318.5	4.0	50	M12×45	75	30	10	10

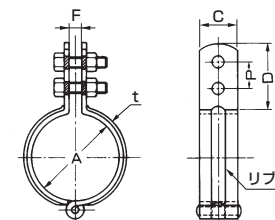

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付