


### A10372 一ツ穴溶接T足



立バンド用の取付足。板溶接加工タイプ。

- 吊バンドと組み合わせることにより、省スペースでの立配管支持が可能です。
- 吊バンドをご使用の際は、振れ止めのため「A10368AP金具」を使用して下さい。
- 板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 電気垂鉛めっき仕上げ。

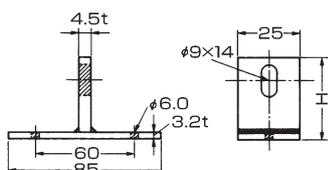


品番コード A10372 一ツ穴溶接T足

単位 (mm)

サイズコード	H	入数(個)
0014	30	300
0029	35	250
0033	40	250
0048	45	250

### A10389 ステン一ツ穴溶接T足

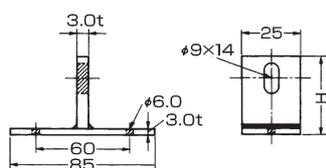

立バンド用の取付足。板溶接加工タイプ。

- ステン吊バンドと組み合わせることにより、省スペースでの立配管支持が可能です。
- 吊バンドをご使用の際は、振れ止めのため「A10368AP金具」を使用して下さい。
- 板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- SUS304製。

品番コード A10389 ステン一ツ穴溶接T足

単位 (mm)

サイズコード	H	入数(個)
0011	30	300
0026	40	250