

2

立配管金具

A10374 座付羽子板


立バンド用のねじ込み式取付足。

- アンカーやインサートに直接取付け可能です。
- 立バンドのサイズによりタイプが変わります。ご注意ください。
- 化粧座金は取り外し可能です。
- 電気垂鉛めっき仕上げ。

品番コード A10374 座付羽子板

単位 (mm)

サイズコード	W $\frac{3}{8}$ ねじ				サイズコード	5"6"用W $\frac{3}{8}$ ねじ				サイズコード	5"6"用W $\frac{1}{2}$ ねじ				
	H	D	P	入数(個)		H	D	P	入数(個)		H	D	P	入数(個)	
0019	50	$\phi 9 \times 14$	20	600	0112	65	$\phi 11 \times 18$	27	0184	65	$\phi 11 \times 18$	27			
0023	65	$\phi 9 \times 14$	20	500		0127	75	$\phi 11 \times 18$		27	0199	75		$\phi 11 \times 18$	27
0038	75	$\phi 9 \times 14$	20	400		0131	100	$\phi 11 \times 18$		27	0201	100		$\phi 11 \times 18$	27
0042	100	$\phi 9 \times 14$	20	300		0146	125	$\phi 11 \times 18$		27	0216	125		$\phi 11 \times 18$	27
0057	125	$\phi 9 \times 14$	20	250											
0061	150	$\phi 9 \times 14$	20	200	0165	150	$\phi 11 \times 18$	27	0235	150	$\phi 11 \times 18$	27			
0076	200	$\phi 9 \times 14$	20	180	0170	200	$\phi 11 \times 18$	27	0240	200	$\phi 11 \times 18$	27			
0095	250	$\phi 9 \times 14$	20	130	0273	250	$\phi 11 \times 18$	27	0305	250	$\phi 11 \times 18$	27			
0108	300	$\phi 9 \times 14$	20	100	0288	300	$\phi 11 \times 18$	27	0310	300	$\phi 11 \times 18$	27			

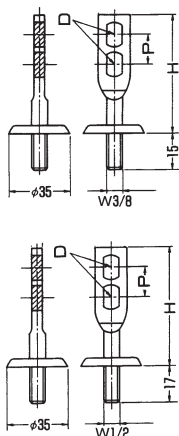

A10392 ステン座付羽子板


立バンド用のねじ込み式取付足。

- アンカーやインサートに直接取付け可能です。
- 立バンドのサイズによりタイプが変わります。ご注意ください。
- 化粧座金は取り外し可能です。
- SUS304製。

品番コード A10392 ステン座付羽子板

単位 (mm)

サイズコード	W $\frac{3}{8}$ ねじ				サイズコード	5"6"用W $\frac{3}{8}$ ねじ				サイズコード	5"6"用W $\frac{1}{2}$ ねじ				
	H	D	P	入数(個)		H	D	P	入数(個)		H	D	P	入数(個)	
0017	50	$\phi 9 \times 14$	20	600	0125	65	$\phi 11 \times 18$	27	0200	65	$\phi 11 \times 18$	27			
0021	65	$\phi 9 \times 14$	20	500		0130	75	$\phi 11 \times 18$		27	0214	75		$\phi 11 \times 18$	27
0036	75	$\phi 9 \times 14$	20	400		0144	100	$\phi 11 \times 18$		27	0229	100		$\phi 11 \times 18$	27
0055	100	$\phi 9 \times 14$	20	300		0159	125	$\phi 11 \times 18$		27	0233	125		$\phi 11 \times 18$	27
0060	125	$\phi 9 \times 14$	20	250											
0074	150	$\phi 9 \times 14$	20	200	0163	150	$\phi 11 \times 18$	27	0248	150	$\phi 11 \times 18$	27			
0089	200	$\phi 9 \times 14$	20	180	0178	200	$\phi 11 \times 18$	27	0252	200	$\phi 11 \times 18$	27			
0093	250	$\phi 9 \times 14$	20	130	0182	250	$\phi 11 \times 18$	27	0267	250	$\phi 11 \times 18$	27			
0106	300	$\phi 9 \times 14$	20	100	0197	300	$\phi 11 \times 18$	27	0271	300	$\phi 11 \times 18$	27			

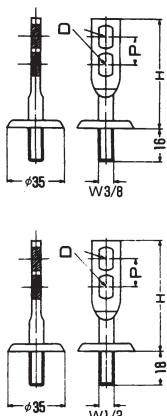

A10402 どぶめっき座付羽子板

受注製作

立バンド用のねじ込み式取付足。

- アンカーやインサートに直接取付け可能です。
- 立バンドのサイズにより、タイプが変わります。ご注意ください。
- 化粧座金は取り外し可能です。
- 溶融亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10402 どぶめっき座付羽子板

単位 (mm)

サイズコード	W $\frac{3}{8}$ ねじ				サイズコード	5"6"用W $\frac{3}{8}$ ねじ				サイズコード	5"6"用W $\frac{1}{2}$ ねじ				
	H	D	P	入数(個)		H	D	P	入数(個)		H	D	P	入数(個)	
0015	50	$\phi 9 \times 14$	20		0104	65	$\phi 11 \times 18$	27	0195	65	$\phi 11 \times 18$	27			
0020	65	$\phi 9 \times 14$	20			0119	75	$\phi 11 \times 18$		27	0208	75		$\phi 11 \times 18$	27
0034	75	$\phi 9 \times 14$	20			0123	100	$\phi 11 \times 18$		27	0212	100		$\phi 11 \times 18$	27
0049	100	$\phi 9 \times 14$	20			0138	125	$\phi 11 \times 18$		27	0227	125		$\phi 11 \times 18$	27
0053	125	$\phi 9 \times 14$	20												
0068	150	$\phi 9 \times 14$	20		0142	150	$\phi 11 \times 18$	27	0231	150	$\phi 11 \times 18$	27			
0072	200	$\phi 9 \times 14$	20		0157	200	$\phi 11 \times 18$	27	0246	200	$\phi 11 \times 18$	27			
0087	250	$\phi 9 \times 14$	20		0161	250	$\phi 11 \times 18$	27	0265	250	$\phi 11 \times 18$	27			
0091	300	$\phi 9 \times 14$	20		0176	300	$\phi 11 \times 18$	27	0270	300	$\phi 11 \times 18$	27			

