


## A10407 どぶめつき長穴溶接ねじ足

立バンド用のねじ込み式取付足。

- 25幅、32幅、38幅、50幅の製品があります。
- 溶融亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10407 どぶめつき長穴溶接ねじ足

単位(mm)

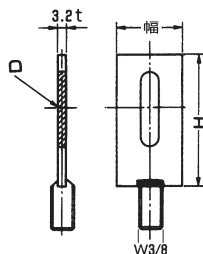

サイズコード	25幅		
	H	D	入数(個)
0011	50	φ 9×35	
0026	60	φ 10×38	
0045	80	φ 10×38	
0050	100	φ 10×38	
0064	120	φ 10×38	
0079	150	φ 10×38	
0083	200	φ 10×38	

サイズコード	32幅		
	H	D	入数(個)
0098	60	φ 10×38	
0115	80	φ 10×38	
0120	100	φ 10×38	
0134	120	φ 10×38	
0149	150	φ 10×38	
0153	200	φ 10×38	

サイズコード	38幅		
	H	D	入数(個)
0168	80	φ 10×55	
0172	100	φ 10×55	
0187	120	φ 10×55	
0191	150	φ 10×55	
0204	200	φ 10×55	

サイズコード	50幅		
	H	D	入数(個)
0219	80	φ 14×60	
0223	100	φ 14×60	
0238	120	φ 14×60	
0242	150	φ 14×60	
0257	200	φ 14×60	


## A10379 化粧ねじ足(つば付足)

立バンド用のねじ込み式取付足。

- 25幅、32幅、38幅、50幅の製品があります。
- 化粧座金は本体に溶接されているため、取り外しできません。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10379 化粧ねじ足(つば付足)

単位(mm)

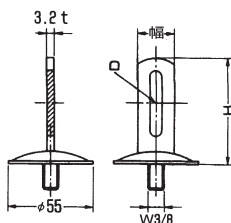

サイズコード	25幅		
	H	D	入数(個)
0015	55	φ 10×38	200
0020	60	φ 10×38	200
0034	70	φ 10×38	150
0049	80	φ 10×38	150
0053	100	φ 10×38	120
0068	120	φ 10×38	100
0072	150	φ 10×38	80
0087	200	φ 10×38	70

サイズコード	32幅		
	H	D	入数(個)
0091	55	φ 10×38	200
0104	60	φ 10×38	200
0119	70	φ 10×38	150
0123	80	φ 10×38	150
0138	100	φ 10×38	120
0142	120	φ 10×38	100
0157	150	φ 10×38	80
0161	200	φ 10×38	70

サイズコード	38幅		
	H	D	入数(個)
0176	80	φ 14×58	130
0195	100	φ 14×58	100
0208	120	φ 14×58	100
0212	150	φ 14×58	80
0227	200	φ 14×58	60

サイズコード	50幅		
	H	D	入数(個)
0231	80	φ 14×58	100
0246	100	φ 14×58	80
0265	120	φ 14×58	70
0270	150	φ 14×58	60
0284	200	φ 14×58	50