



## A16995 シンプルレベルバンド

押し込みタイプの排水管レベル調整バンド。

- パイプは押し込むだけの簡単作業です(カチッと音が鳴るまで押し込んでください)。
- 高耐食溶融めっき鋼板製。
- 耐火二層管用もあります。

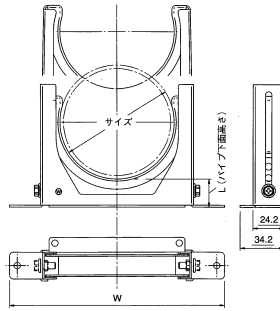

VU管・VP管用 50A~100A

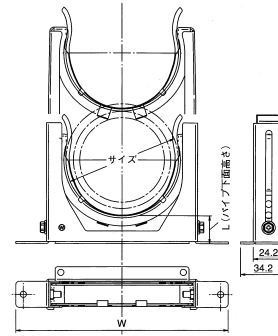

耐火二層管用(TVP仕様) 40A~65A  
※75A~100Aは形状が変わります。

### 施工手順

- 1 ベースをアンカー等で固定します。
- 2 パイプを挿入します。
- 3 任意の高さまで持ち上げます。
- 4 高さ調整後、レンチでしっかり締めます。

### ■VU管・VP管用

#### VU管用

単位(mm)

サイズコード	サイズ	レベル範囲	W(全幅)	L(パイプ下面高さ)	耐荷重(kg)	入数(個)
0019	50A-135	60~135	138	30	120	40
0023	50A-205	130~205	138	100	120	40
0038	75A-150	75~150	168	32	120	40
0042	75A-220	145~220	168	102	120	40
0057	100A-145	70~145	192	13	120	40
0061	100A-215	140~215	192	83	120	40

※スライド範囲は、パイプの中心高さの表示です。

#### VP管用

単位(mm)

サイズコード	サイズ	レベル範囲	W(全幅)	L(パイプ下面高さ)	耐荷重(kg)	入数(個)
0076	40A-120	45~120	138	21	120	40
0095	40A-190	115~190	138	91	120	40
0108	40A-275	140~275	138	115	120	40
0112	50A-120	45~120	138	15	120	40
0127	50A-200	115~190	138	85	120	40
0131	50A-275	140~275	138	110	120	40
0146	65A-130	53~128	154	15	120	40
0165	65A-200	123~198	154	85	120	40
0170	65A-280	147~282	154	109	120	40
0184	75A-135	62~137	168	18	120	40
0199	75A-210	132~207	168	88	120	40
0201	75A-300	156~296	168	112	120	40
0343	100A-145	70~145	192	13	120	40
0358	100A-215	140~215	192	83	120	40
0362	100A-300	160~300	192	105	120	40

※スライド範囲は、パイプの中心高さの表示です。