

A10534 組式T型バンド (鋼管用)




浮き上がりSGP管用の組式バンド。

- 横走り配管、立て配管に使用できます。
- 固定にはビスをご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10534 組式T型バンド (鋼管用)

単位 (mm)

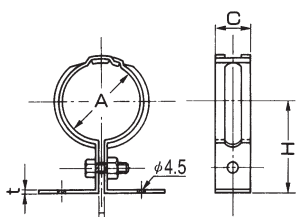

サイズコード	径 称	適合管外径	t	C	H
0014	15A	21.7	1.2	25	35
0029					50
0033	20A	27.2	1.2	25	35
0048					50

A10535 デップT型バンド (鋼管用)




浮き上がり銅管用の提灯式バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。

- 横走り配管、立て配管に使用できます。
- 常温耐熱80℃。
- 固定にはビスをご使用ください。
- SUS 430製。

品番コード A10535 デップT型バンド (鋼管用)

単位 (mm)

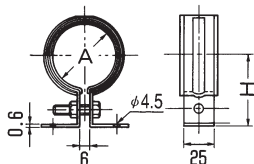

サイズコード	径 称	適合管外径	t	C	H
0011	15A	15.88	0.6	25	35
0026					50
0045	20A	22.22	0.6	25	35
0050					50

A10536 スライドクリップ (銅管・鋼管用)




木造躯体取付用のスライド式バンド。

- 「A10450クリップサドル」の位置を調整できます。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10536 スライドクリップ (銅管・鋼管用)

単位 (mm)

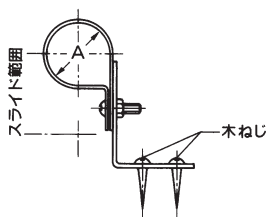

サイズコード	径 称	適合管外径	スライド範囲
0019	T-15	15.88	10~45
0023	15A	21.7	13~52
0038	20A	27.2	40~56