

NC-Uボルトシリーズ

電気絶縁用のUボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。


- 電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ 150℃×24時間異常なし)
- Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。プレートはポリプロピレン製。

A12114 NC-Uボルト (SG)

SGP管用。

品番コード A12114 NC-Uボルト (SG)

単位 (mm)

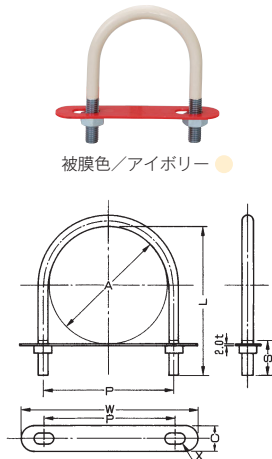

被膜色/アイボリー ●


サイズコード	サイズ	呼び径	適合管 外径 (SG)	ねじ径	C	W	X	L	P	S
0019	SG- 15	1/2	21.7	M10	25	80	φ11 × 20L	53	35	30
0023	SG- 20	3/4	27.2	M10	25	86	φ11 × 20L	59	41	30
0038	SG- 25	1	34.0	M10	25	92	φ11 × 20L	65	47	35
0042	SG- 32	1 1/4	42.7	M10	25	101	φ11 × 20L	74	56	35
0057	SG- 40	1 1/2	48.6	M10	25	107	φ11 × 20L	80	62	35
0061	SG- 50	2	60.5	M10	25	119	φ11 × 20L	92	74	35
0076	SG- 65	2 1/2	76.3	M10	25	135	φ11 × 20L	108	90	35
0095	SG- 80	3	89.1	M10	25	148	φ11 × 20L	121	103	35
0108	SG-100	4	114.3	M10	25	173	φ11 × 20L	146	128	35
0112	SG-125	5	139.8	M12	32	213	φ13 × 25L	175	156	40
0127	SG-150	6	165.2	M12	32	239	φ13 × 25L	201	182	40
0131	SG-200	8	216.3	M12	32	290	φ13 × 25L	252	233	40

A12113 NC-Uボルト (CU)

銅管用。

品番コード A12113 NC-Uボルト (CU)

単位 (mm)

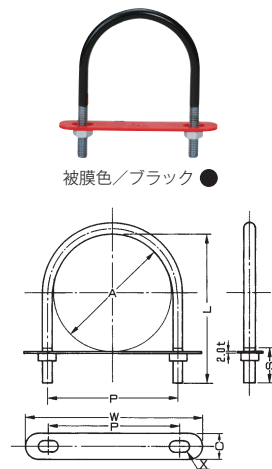

被膜色/ブラック ●


サイズコード	サイズ	適合管外径 (CU)	ねじ径	C	W	X	L	P	S
0011	CU- 8	9.52	M 6	15	45	φ 7 × 12L	35	18	25
0026	CU- 10	12.70	M 6	15	48	φ 7 × 12L	38	21	25
0045	CU- 15	15.88	M 6	15	51	φ 7 × 12L	41	24	25
0050	CU- 19	19.05	M 6	15	55	φ 7 × 12L	45	28	25
0064	CU- 20	22.22	M 6	15	58	φ 7 × 12L	48	31	25
0079	CU- 5	25.40	M 6	15	61	φ 7 × 12L	51	34	25
0083	CU- 25	28.58	M 6	15	64	φ 7 × 12L	54	37	25
0098	CU- 32	34.92	M 6	15	70	φ 7 × 12L	60	43	30
0115	CU- 40	41.28	M 6	15	77	φ 7 × 12L	67	50	30
0120	CU- 50	53.98	M 6	15	89	φ 7 × 12L	79	62	30
0134	CU- 65	66.68	M 6	15	102	φ 7 × 12L	92	75	30
0149	CU- 80	79.38	M 6	15	115	φ 7 × 12L	105	88	30
0153	CU-100	104.78	M 6	15	141	φ 11 × 20L	130	114	30
0168	CU-125	130.18	M10	25	189	φ 11 × 20L	162	144	35
0172	CU-150	155.58	M10	25	214	φ 11 × 20L	187	169	35

A12115 NC-Uボルト (SU)

ステンレス薄肉管 (SUモルコ管) 用。

品番コード A12115 NC-Uボルト (SU)

単位 (mm)

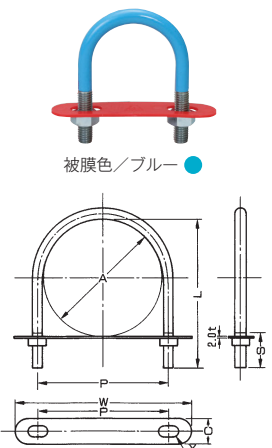

被膜色/ブルー ●

サイズコード	サイズ	適合管外径 (SU)	ねじ径	C	W	X	L	P	S
0016	SU- 13	15.88	M 6	15	51	φ 7 × 12L	41	24	25
0035	SU- 20	22.22	M 6	15	58	φ 7 × 12L	48	31	25
0040	SU- 25	28.58	M 6	15	64	φ 7 × 12L	54	37	25
0054	SU- 30	34.00	M10	25	92	φ 11 × 20L	65	47	35
0069	SU- 40	42.70	M10	25	101	φ 11 × 20L	74	56	35
0073	SU- 50	48.60	M10	25	107	φ 11 × 20L	80	62	35
0088	SU- 60	60.50	M10	25	119	φ 11 × 20L	92	74	35
0092	SU- 75	76.30	M10	25	135	φ 11 × 20L	108	90	35
0105	SU- 80	89.10	M10	25	148	φ 11 × 20L	121	103	35
0110	SU-100	114.30	M10	25	173	φ 11 × 20L	146	128	35
0124	SU-125	139.80	M12	32	213	φ 13 × 20L	175	156	40
0139	SU-150	165.20	M12	32	239	φ 13 × 20L	201	182	40
0143	SU-200	216.30	M12	32	290	φ 13 × 20L	252	233	40