


## A10440 VPサドル

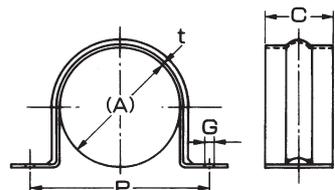

塩ビ管 (VP管) 用のサドルバンド。


- VP20、VP25、VP30専用。
- 他寸法のVP管には「A10430サドルバンド」や「A10431厚サドル」をご使用ください。
- 固定にはビスをご使用ください。
- 溶融亜鉛めっき銅板製。

品番コード A10440 VPサドル

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	G	P	入数 (個)
0016	VP20	26.0	0.5	19	φ 4	51	150×20
0035	VP25	32.0	0.5	21	φ 4	57	100×18
0040	VP30	38.0	0.5	21	φ 4	64	100×18

## A10433 SU管用サドル (ウスサドル)

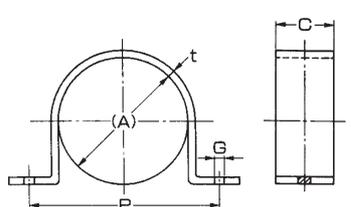

排水塩ビ管 (SU管) 用のサドルバンド。


- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10433 SU管用サドル (ウスサドル)

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	G	P	入数 (個)
0011	50	54	2.3	24	φ 5	90	
0026	65	68	2.3	24	φ 5	107	
0045	75	80	2.3	24	φ 5	116	
0050	100	106	2.3	24	φ 5	143	

## A10441 CL厚サドル

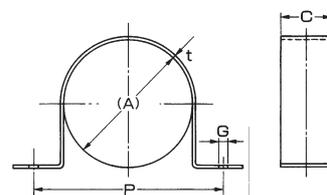

外面被覆鋼管用のサドルバンド。

- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10441 CL厚サドル

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	G	P	入数 (個)
0013	15A	1/2	25.7	1.6	25	φ 5	54	
0028	20A	3/4	31.2	1.6	25	φ 5	60	
0032	25A	1	37.6	1.6	25	φ 5	66	
0047	32A	1 1/4	46.3	1.6	25	φ 5	75	
0051	40A	1 1/2	52.2	1.6	25	φ 5	81	
0066	50A	2	64.1	1.6	25	φ 5	93	
0085	65A	2 1/2	79.9	2.3	25	φ 5	116	
0090	80A	3	92.7	2.3	25	φ 5	128	
0102	100A	4	118.3	2.3	25	φ 5	153	
	125A	5	143.8	3.2	32	φ 10	189	
	150A	6	170.2	3.2	32	φ 10	210	