


A10436 リブ付片サドル




SGP管用の片押さえ式サドルバンド。

- 取付方向にご注意ください。注意
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10436 リブ付片サドル

単位 (mm)

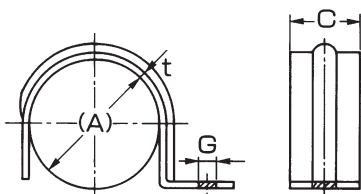


サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	G	入 数 (個)
0013	10A	$\frac{3}{8}$	17.3	1.6	20	$\phi 5 \times 9.5$	100
0028	15A	$\frac{1}{2}$	21.7	1.6	25	$\phi 5 \times 9.5$	100
0032	20A	$\frac{3}{4}$	27.2	1.6	25	$\phi 5 \times 9.5$	100
0047	25A	1	34.0	1.6	25	$\phi 5 \times 9.5$	100

A10438 片サドル




SGP管用の片押さえ式サドルバンド。

- 取付方向にご注意ください。注意
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10438 片サドル

単位 (mm)

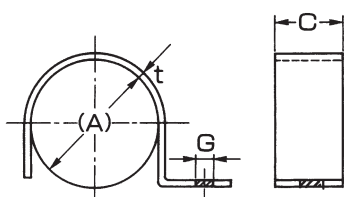

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	G	入 数 (個)
0018	32A	$1\frac{1}{4}$	42.7	1.6	25	$\phi 5$	
0022	40A	$1\frac{1}{2}$	48.6	1.6	25	$\phi 5$	
0037	50A	2	60.5	1.6	25	$\phi 5$	
0041	65A	$2\frac{1}{2}$	76.3	2.3	24	$\phi 5$	
0056	80A	3	89.1	2.3	24	$\phi 5$	
0075	100A	4	114.3	2.3	24	$\phi 5$	

A10448 デップ片サドル




銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。

- 取付方向にご注意ください。
- 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
- 軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。


品番コード A10448 デップ片サドル

単位 (mm)

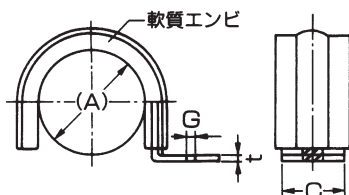


サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	G	入 数 (個)
0029	15A	$\frac{1}{2}$	15.88	1.0	20	$\phi 5$	100
0033	20A	$\frac{3}{4}$	22.22	1.0	20	$\phi 5$	100
0048	25A	1	28.58	1.0	20	$\phi 5$	100

片サドル使用上の注意

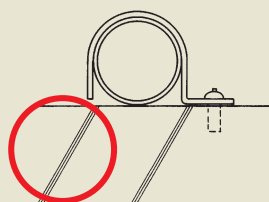


使用可

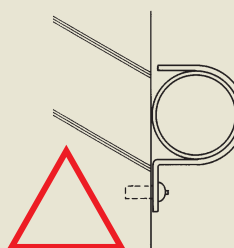

使用可

- 荷重で問題が発生する場合があります。
- 支持間隔をご相談ください。

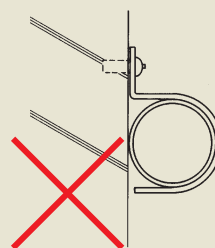

使用不可