

樹脂バンド

アカギのバンド

PPサドルHI.VP用Pブルー色								
サイズコード	サイズ	適合管 外 径	P	L	入個数		使用台座 番 号	備考 (旧サイズ)
					袋 (個)	ケース (個)		
0895	HI13	18	41	62	20	500	1~5	H- 2
0908	HI16	22	41	62	20	400	1~5	H- 4
0912	HI20	26	48	67.5	20	400	6~7	H- 6
0927	HI25	32	56	79.5	20	300	8~9	H- 8
0931	HI30	38	66	90	20	200	10~11	H- 10
0946	HI40	48	75	100	20	120	12~13	H- 12
0965	HI50	60	95	119.5	10	90	14	H- 14


PPサドル 保温材付ポリブテン・架橋ポリエチレン管用 ブルー色/ピンク色								
サイズコード	サイズ	色	適合管 外 径	P	L	入個数		使用台座 番号
						袋 (個)	ケース (個)	
1107	HB13	ブルー	28	48	67.5	20	360	6~7
1111	HB16	ブルー	33	56	79.5	20	300	8~9
1080	HP13	ピンク	28	48	67.5	20	360	6~7
1094	HP16	ピンク	33	56	79.5	20	300	8~9

A10511 PPサドル (被覆銅管用)



浮き上がり配管被覆銅管用のPPバンド。

- 「PPサドル用台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
- 屋内配管用としてご使用ください。
- 固定にはAピン、ビスをご使用ください。
- ポリプロピレン製。

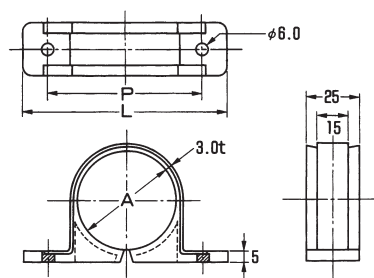

品番コード A10511 PPサドル

●株式会社コベルコ マテリアル銅管

単位 (mm)

PPサドル(ヴィックチューブ用)パールホワイト色										
サイズ コード	サイズ	径称	タイプ	適合管 外 径	P	L	入個数		使用台 座番 号	備考 (旧サイズ)
							袋 (個)	ケース (個)		
0984	BP10	3/8	P	17	41	62	20	500	1〜5	B-2
0999	BP15	1/2	P	20	41	62	20	500	1〜5	B-3
1003	BP20	3/4	P	28	48	67.5	20	360	6〜7	B-7
1018	BL15	1/2	L	23	41	62	20	400	1〜5	B-5
1022	BL20	3/4	L	31	56	79.5	20	300	8〜9	B-8

PPサドル(サーモエコー用)パールホワイト色										
サイズ コード	サイズ	径称	タイプ	適合管 外 径	P	L	入個数		使用台 座番 号	備考 (旧サイズ)
							袋 (個)	ケース (個)		
0999	BP15	1/2	SA	20	41	62	20	500	1〜5	B-3
1003	BP20	3/4	SA	28	48	67.5	20	400	6〜7	B-7

PPサドル(サーモエコー用) ホワイト色										
サイズ コード	サイズ	径称	タイプ	適合管 外 径	P	L	入個数		使用 台座 番号	備考 (旧サイズ)
							袋 (個)	ケース (個)		
1041	PT15	1/2	SD	23	41	62	20	400	1〜5	P-5
1056	PT20	3/4	SD	31	56	79.5	20	300	8〜9	P-8

●住友軽金属工業株式会社

PPサドル(プリゾールチューブ用) ホワイト色										
サイズ コード	サイズ	径称	タイプ	適合管 外 径	P	L	入個数		使用 台座 番号	備 考 (旧サイズ)
							袋 (個)	ケース (個)		
1037	PT10	3/8	P	19	41	62	20	500	1〜5	P- 3
1041	PT15	1/2	P	23	41	62	20	400	1〜5	P- 5
1056	PT20	3/4	P	31	56	79.5	20	300	8〜9	P- 8
1075	PT25	1	P	38	65	90	20	200	10〜11	P-10

●古河電気工業株式会社

PPサドル(サーモインチューブ用) ホワイト色										
サイズ コード	サイズ	径称	タイプ	適合管 外 径	P	L	入個数		使用 台座 番号	備考 (旧サイズ)
							袋 (個)	ケース (個)		
0580	GP15	3/8	S	22.0	41	62	20	400	1～5	G- 4
0594	GP20	1/2	S	27.0	48	67.5	20	400	6～7	G- 6
1075	PT25	3/4	S	37.5	65	90	20	200	10～11	P-10
1041	PT15	1/2	SE	23.0	41	62	20	400	1～5	P- 5
1056	PT20	3/4	SE	31.0	56	79.5	20	300	8～9	P- 8
1075	PT25	1	SE	38.0	65	90	20	200	10～11	P-10

●千代田産業株式会社

PPサドル(ポリタイトチューブ用) B-SPタイプホワイト (Kタイプパールホワイト色)										
サイズ コード	サイズ	径称	タイプ	適合管 外 径	P	L	入個数		使用 台座 番号	備考 (旧サイズ)
							袋 (個)	ケース (個)		
0580	GP15	1/2	B	21.0	41	62	20	400	1〜5	G- 4
0594	GP20	3/4	B	27.0	48	67.5	20	400	6〜7	G- 6
0999	BP15	1/2	K	20.0	41	62	20	500	1〜5	※B- 3
1003	BP20	3/4	K	28.0	48	67.5	20	360	6〜7	※B- 7
1041	PT15	1/2	SP	23.0	41	62	20	400	1〜5	P- 5
1056	PT20	3/4	SP	31.0	56	79.5	20	300	8〜9	P- 8

