

A10530 クリックバンド

A16917 クリックエコ



CLIC 標準



CLIC-TOP



CLIC-ECO

取付け、取外しが簡単なワンタッチパイプクランプ。

- 従来の作業時間を半分以下に短縮できます。
- 外径8mmから127mmまで幅広く対応しています。

CLIC 標準

標準タイプとして十分な強度を持ち、広範囲な利用ができます。
 ●材 質：複合樹脂ゼノイ ●色：ライトグレー
 ●使用温度範囲：-25℃～+90℃

CLIC-TOP

実績のあるナイロン製で、厳しい使用環境に対応します。
 ●材 質：ポリアミド12 ●色：ダークグレー
 ●使用温度範囲：-40℃～+110℃

CLIC-ECO

普及タイプで、お求めやすい価格を設定しました。
 ●材 質：ポリプロピレン ●色：ブラック
 ●使用温度範囲：-10℃～+70℃

施工方法




①配置する所定の位置にクリックを取付ける。



②パイプをクリックにはめ込み、カチッと音がるまで押しつける。




③施工完了。

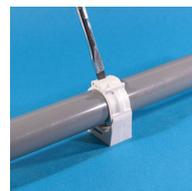


※取り外しの場合、マイナスドライバーで、爪のすき間をひねるだけ。

小口径 CLIC-8～CLIC-59

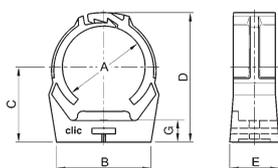

大口径 CLIC-63～CLIC-113

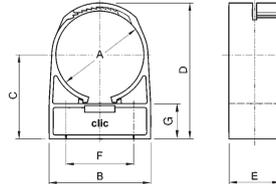

品番コード A10530 クリックバンド / 品番コード A16917 クリックエコ

単位 (mm)

A10530			A16917			型番	適合管外径 A	B	C	D	E	F	G	取付穴径	荷重強度 N (kgf)	梱包数		
CLIC 標準	CLIC-TOP	CLIC-ECO	標準	TOP	ECO											標準・TOP (個/箱)	ECO (個/袋)	
サイズコード																		
0299	0195	—	CLIC- 8	7.8～ 9.5	17.1	17.5	26.4	17.1					7.5	φ 3.5	170 (17)	100		
0301	0208	0012	CLIC- 10	9.5～ 11.8	17.1	16.6	26.2	17.1					7.5	φ 3.5	185 (19)	100	200	
0316	0015	0027	CLIC- 12	11.8～ 14.3	20.2	18.4	29.9	17.2					7.5	φ 3.5	200 (20)	100	200	
0284	0020	0031	CLIC- 15	14.3～ 16.8	20.6	20.0	32.0	17.1					7.5	φ 3.5	220 (22)	100	200	
0335	0034	0046	CLIC- 17	16.8～ 19.5	22.5	22.0	35.4	19.5					7.8	φ 4.5	235 (24)	100	200	
0340	0049	0065	CLIC- 20	19.5～ 21.8	24.8	23.7	39.4	20.0					7.8	φ 4.5	250 (25)	100	200	
0354	0053	0070	CLIC- 22	21.8～ 24.8	27.8	25.5	42.0	20.0					7.8	φ 4.5	270 (27)	100	200	
0369	0068	0084	CLIC- 25	24.8～ 27.8	30.4	26.8	45.1	20.0					8.8	φ 4.5	300 (30)	50	100	
0373	0072	0099	CLIC- 28	27.8～ 31.2	33.4	28.8	48.9	20.2					8.8	φ 4.5	320 (33)	50	100	
0388	0087	0101	CLIC- 32	31.2～ 35.5	38.0	32.2	54.4	21.0					9.0	φ 4.5	370 (38)	50	100	
0392	0091	0116	CLIC- 36	35.5～ 39.5	41.8	34.3	59.4	21.0					9.1	φ 4.5	400 (41)	50	100	
0405	0104	0135	CLIC- 40	39.5～ 43.5	46.2	36.3	64.2	21.0					9.4	φ 4.5	440 (45)	25	50	
0410	0119	—	CLIC- 47	46.5～ 50.5	53.5	40.6	72.8	22.0					9.8	φ 4.5	470 (48)	25		
0424	0123	—	CLIC- 51	50.5～ 55.5	58.6	44.3	78.7	23.0					10.2	φ 4.5	500 (51)	25		
0439	0138	—	CLIC- 59	58.5～ 64.0	66.3	48.6	88.2	23.2					10.7	φ 4.5	540 (55)	20		
—	0212	—	CLIC- 63	63.0～ 71.0	78.0	72.0	115.0	40.0	52.0	31.0	φ 11.0	600 (61)	25					
—	0227	—	CLIC- 71	71.0～ 80.0	87.0	77.0	124.0	40.0	58.0	31.0	φ 11.0	740 (75)	25					
—	0231	—	CLIC- 80	80.0～ 90.0	98.0	83.0	136.0	40.0	66.0	31.0	φ 11.0	880 (90)	25					
—	0246	—	CLIC- 90	90.0～ 101.0	110.0	89.0	148.0	40.0	76.0	31.0	φ 11.0	1000 (102)	25					
—	0265	—	CLIC- 101	101.0～ 113.0	124.0	96.0	163.0	40.0	86.0	31.0	φ 11.0	1200 (122)	25					
—	0270	—	CLIC- 113	113.0～ 127.0	139.0	105.0	180.0	40.0	102.0	31.0	φ 11.0	1350 (138)	25					

※都市再生機構認定品 CLIC-15J(材質：ポリアミド12)もお取扱いしておりますので、担当営業までご連絡ください。