

A型ブラケットシリーズ

A10655 A型ブラケット



A10656 ステンA型ブラケット



A10657 どぶめっきA型ブラケット



A10658 コーティングA型ブラケット



A10655	A型ブラケット
A10656	ステンA型ブラケット
A10657	どぶめっきA型ブラケット
A10658	コーティングA型ブラケット

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。


- 右向き、左向きに対応しています。
- 下記以外の寸法または許容静荷重を超える重量の配管には「A10659三角ブラケット」などの等辺山形鋼仕様のものをご使用ください。⚠️注意

品番コード A10655 A型ブラケット (電気亜鉛めっき仕上げ)
 A10656 ステンA型ブラケット (SUS304製)
 A10657 どぶめっきA型ブラケット (溶融亜鉛めっき仕上げ)
 A10658 コーティングA型ブラケット (樹脂コーティング)


単位 (mm)

サイズコード				型番	使用ボルト	入数 (個)
A10655	A10656	A10657	A10658			
0010	0017	0014	0011	15号	W $\frac{3}{8}$ ・M10	80
0024	0021	0029	0026	20号	W $\frac{3}{8}$ ・M10	48
0039	0036	0033	0045	25号	W $\frac{3}{8}$ ・M10	20
0043	0055	0048	0050	30号	W $\frac{3}{8}$ ・M10	16
0058	0060	0052	0064	40号	W $\frac{3}{8}$ ・M10	8

A型ブラケット (15号)

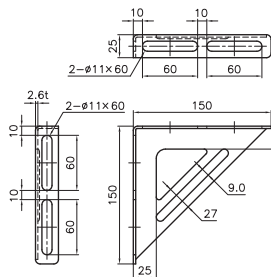


A型ブラケット (20号)

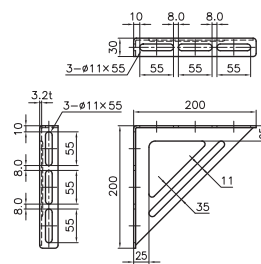


許容静荷重
(中心位置)
200kg

A型ブラケット (25号)

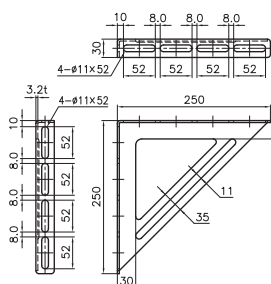

A型ブラケット (30号)

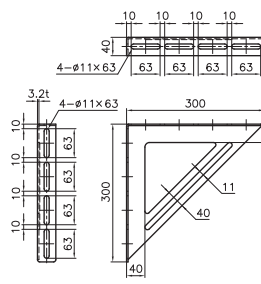

A型ブラケット (40号)

