
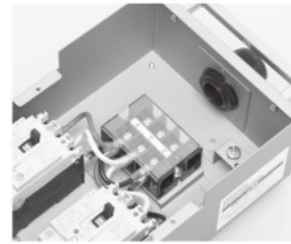


移動用分岐ボックス


漏電ブレーカ

PORTABLE DIVIDING BOX WITH EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

60Aの入力で引掛形30Aの電源を2ヶ供給することができる、鋼板製で移設が可能な分岐用コンセントボックスです。それぞれのさし込み口に30A漏電ブレーカを設置したことにより、過負荷・短絡による過電流や漏電から接続した機器類を守ります。100A幹線上のT型分岐用コネクタボディに接続することで、直接30Aコンセントが2つ使用可能になります。

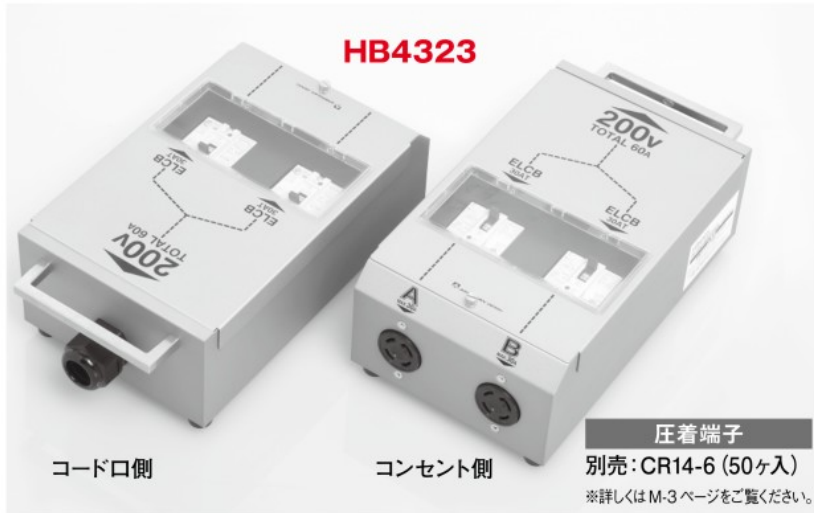

ローレットねじ付の上部カバーと内部の保護カバーを外し、コード口より挿入した14mm²電線を端子台に結線して使用します。

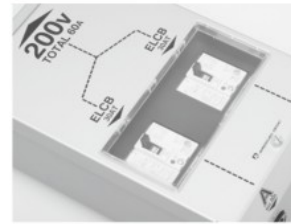

透明のブレーカ状態確認用窓により、そのままの状態でもブレーカの作動状況を確認することができます。




分岐用コードコネクタボディ / 分岐ボックス

移動用分岐ボックス

- 入力には接地形3P 60A 250V/480V定格を設定。プラグ・ケーブルを無しとしたことにより、ケーブルの種類や長さ、先端プラグなど自由な設定が可能です。
- さし込み口1個につき30Aまで、2個合計で60Aまで使用可能です。
- ケースは頑強な鋼板製で、表面には電流値・電圧値、ブレーカの位置表記を大きく施しています。
- 底面にはゴム足が付いており、設置面が傷つくことを防ぎます。また設置や移設の際に持ち運びやすいよう、金属製の取っ手が付いています。

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

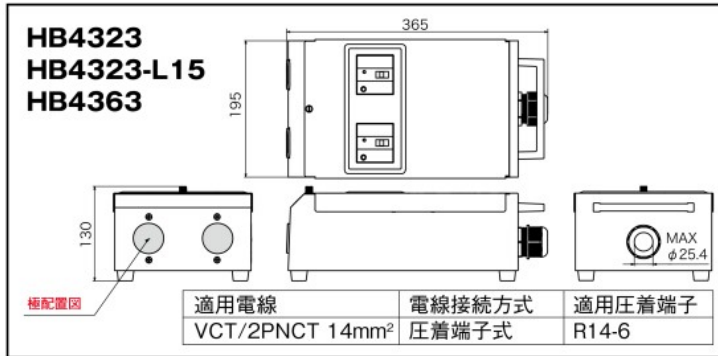

別売オプション



電線・圧着端子付のセット品
プラグ付コードセット
 型番:4622E-CS / 4662E-CS
 →D-14ページ

■製品一覧 Selector Chart

入力 Input	出力(コンセント) Output (Receptacle)	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	適用プラグ (掲載ページ D-6) Applicable Plug		備考 Note
				ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	
接地形3P (3P,4W GND) 60A 250V	接地形3P(3P,4W GND) 30A 250V 引掛形 ×2ヶ	HB4323	90,900	4322N	4322R	30A 漏電ブレーカ ×2ヶ付
	接地形3P(3P,4W GND) 30A 250V 引掛形 NEMA L15-30 ×2ヶ	HB4323-L15		4322N-L15	4322R-L15	
接地形3P (3P,4W GND) 60A 480V	接地形3P(3P,4W GND) 30A 480V 引掛形 ×2ヶ	HB4363	91,980	4362N	4362R	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0