




移動用分岐ボックス／分岐ボックス

PORTABLE DIVIDING BOX / DIVIDING BOX

現場での電源増設に対応可能な構造を持つ、ゴムカバータイプで移設可能な移動用分岐ボックスと、固定用のねじ穴が付いた強固な鋼板製の分岐ボックスです。



■形状寸法 Dimension

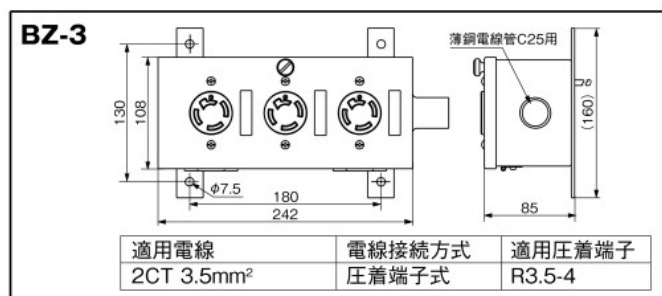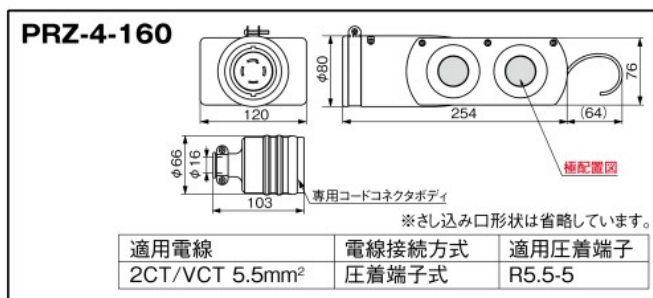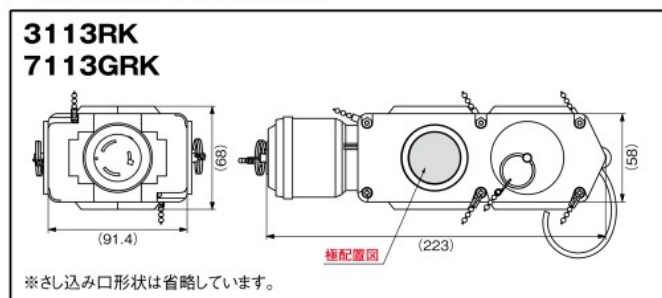

別売オプション

丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番:CR3.5-4 / CR5.5-5
→ M-3ページ

■製品一覧 Selector Chart

	定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note	適用プラグ(掲載ページD-1~) Applicable Plug	
	電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage					ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber
移動用分岐ボックス	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊙×4ヶ 引掛形	3113RK	26,100	コードコネクタボディ別売 (3224N, 3224R, 3224RW)	3112N	3112R
				⊙×4ヶ 平刃形	7113GRK	25,200		7112GN	7112GR-New
移動用分岐ボックス	20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊙×4ヶ 引掛形	PRZ-4-160	34,990	専用コードコネクタボディ 付属	4222N	4222R
分岐ボックス	20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊙×3ヶ 引掛形	BZ-3	41,870		4222N	4222R

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等



*型番PRZ-4-160を除く

分岐用コードコネクタボディ／分岐ボックス

移動用分岐ボックス／分岐ボックス