

防水形移動用分岐ボックス

過電流 漏電ブレーカ

WATERPROOF PORTABLE DIVIDING BOX WITH CIRCUIT PROTECTOR OR CIRCUIT BREAKER

現場での電源増設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、鋼板製で移設可能な防水形の移動用分岐ボックスです。側面の防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、電源供給が可能です。カバー全閉時に防水仕様となります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP44※相当品です。

※表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



HK7113GZPT



コンセント未使用時例



15A出力品側面

さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。



20A出力品側面

過負荷・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載。

コンセント使用時例


※プラグ・コードコネクタボディは別売りで。



分岐用コードコネクタボディ / 分岐ボックス


■屋台での使用例

発電機などの30A電源から防水形移動用分岐ボックスに電気を供給します。供給された電気は4ヶの15A電源へと分岐され、屋台での照明や電気調理器などの電源として使用可能です。地面に水が溜まりやすい場所でも、電源が鋼板製の台座の上にあるので安全です。


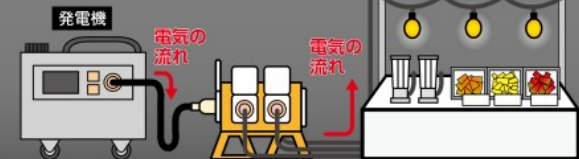


■造船所での使用例

移動式分電盤などの30Aの電源から防水形移動用分岐ボックスに電気を供給し、照明や電動工具などの電源として利用できます。床上に水が溜まりやすい屋外施設でも、電源が台座の上にあるので安全です。

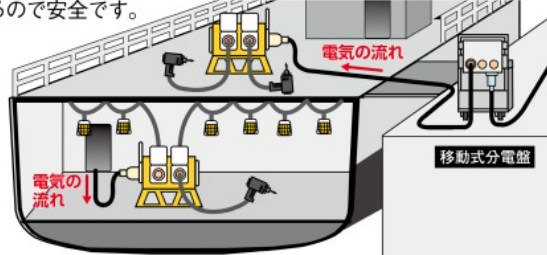

■形状寸法 Dimension

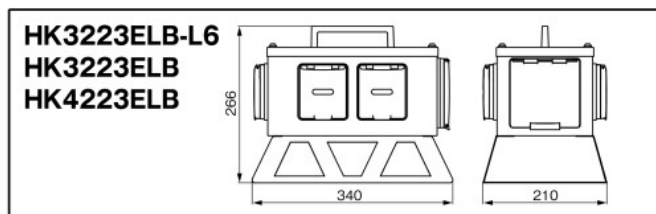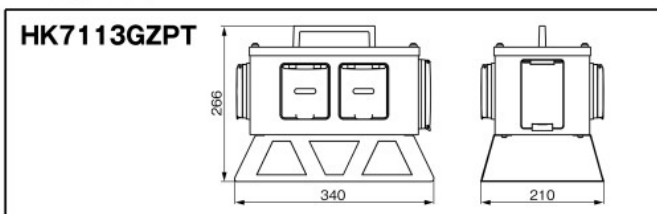

■製品一覧 Selector Chart

入力 (フランジインレット) Input (Flanged Inlet)	出力 (コンセント) Output (Receptacle)	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	入力用コードコネクタボディ (掲載ページE-6) Input Connector Body		出力用プラグ (掲載ページD-4,10) Output Plug		備考 Note
				ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	
接地形2P 30A 125V 引掛形 NEMA L5-30	接地形2P 15A 125V 抜止形 x4ヶ	HK7113GZPT	54,000	3314N-L5	3314R-L5	7112GN	7112GR-New	15Aサーキット プロテクター x4ヶ付
接地形2P 30A 250V 引掛形 NEMA L6-30	接地形2P 20A 250V 引掛形 NEMA L6-20 x4ヶ	HK3223ELB-L6*	66,600	3324N-L6	3324R-L6	3222N-L6	—	
3P 30A 250V 引掛形	3P 20A 250V 引掛形 x4ヶ	HK3223ELB	66,600	3324N	3324R	3222N	3222R	30A 漏電ブレーカ x1ヶ付
接地形3P 30A 250V 引掛形	接地形3P 20A 250V 引掛形 x4ヶ	HK4223ELB	71,100	4324N	4324R	4222N	4222R	

* 2020年9月発売予定

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

防じん・防水
保護等級
IP44

