


# コードクランプ

## CORD CLAMP

IEC C-14・IEC C-20 プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。可動式のグリップは2ヶ所のレバーを使うことにより、プラグの長さや太さに応じて位置の調節をすることが可能です。HKC2910PT、HKC2920PT および OU コンセントバーの IEC C-13、IEC C-13 + IEC C-19 タイプに使用可能です。

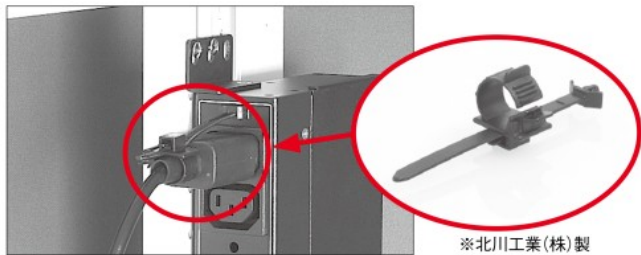

※北川工業(株)製

### 製品一覧 Selector Chart


型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0210	240	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

# 電源ケーブル

## CABLE

屈曲性の高いビニルキャブタイヤケーブルです。

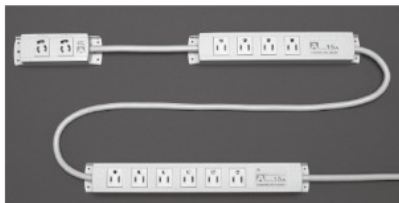

許容電流値が高く耐熱性に優れているので、OAタップの電源や送り配線での使用に最適です。

### 製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
S-VCT-IV(10M)	3,850	VCT2mm <sup>2</sup> (ソフトタイプ)×3C 10M巻

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。


# 露出スイッチボックス

## EXPOSED SWITCH BOX

埋込コンセントが取付可能な1ヶ用、2ヶ用の露出スイッチボックスです。1ヶ用・2ヶ用共に VE 管 22 サイズが直接配管できます。1ヶ用は 16 サイズの取付も可能にするスリーブ付です。



### 形状寸法 Dimension

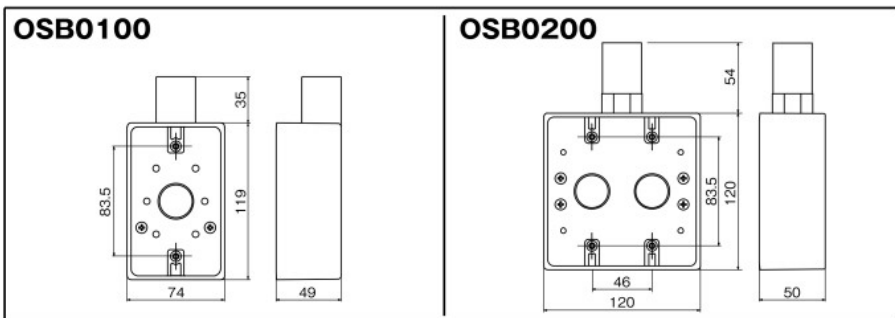

### 製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	適用埋込コンセント Applicable Receptacle	備考 Note
OSB0100	760	引掛形15A・20A・30A	スリーブ×1ヶ付
		平刃形15A・20A	埋込コンセント取付ねじ×2ヶ付
OSB0200	1,530	引掛形15A・20A	2号コネクタ×1ヶ付
		平刃形15A・20A	埋込コンセント取付ねじ×4ヶ付

※未来工業(株)製

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



オプションパーツ

M

コードクランプ/電源ケーブル/露出スイッチボックス



適合規格等



\*OSB0100, OSB0200を除く