



汎用OAタップ 2ヶ口・4ヶ口・6ヶ口・8ヶ口 標準 雷

GENERAL-PURPOSE POWER STRIP WITH 2・4・6・8 OUTLET, STANDARD TYPE・LIGHTING SURGE PROTECTION TYPE

適合規格等
汎用OAタップ
2ヶ口・4ヶ口・
6ヶ口・8ヶ口

PSE

RoHS

接地形2P 15A 125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。標準タイプは通電確認ができるLED付、耐雷サージ機能付タイプは機能の作動が確認できるLED付となっています。



※各社ハーネスジョイントボックスと互換性があります。

耐雷サージ機能確認 LED



写真はA8140LSです。


バリスタ特性として

サージ電流耐量
ノーマルモード回路間: 1000A(8/20 μ s)
コモンモード回路間: 500A(8/20 μ s)
の衝撃波電流をそれぞれ1回ずつ流したとき、バリスタ電圧の変化率が $\pm 10\%$ 以内のピーク電流値

H
OAタップ
マルチタップ

汎用OAタップ
2ヶ口・4ヶ口・6ヶ口・8ヶ口

形状寸法 Dimension

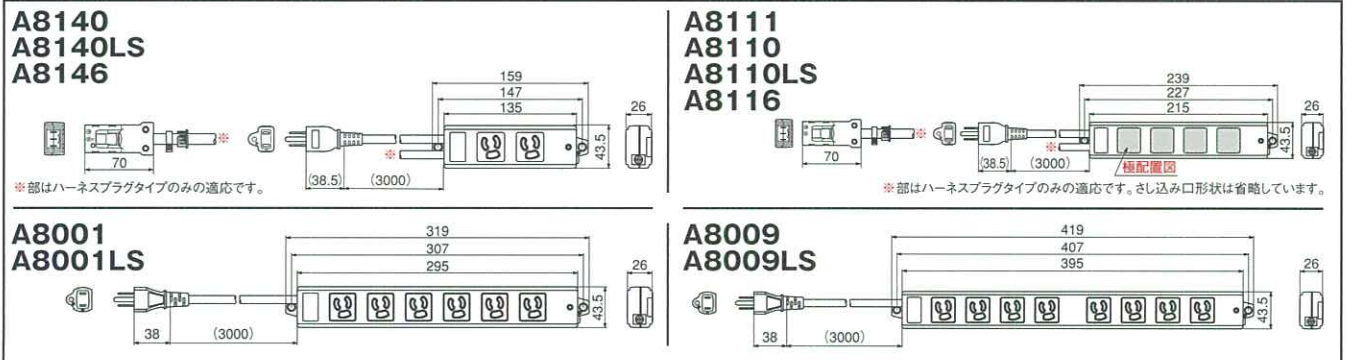

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	① 抜止形・2ヶ	3m	平刃形	A8140	2,250	耐雷サージ機能付
				A8140LS	3,330	
	① 平刃形・4ヶ		平刃形	A8146	3,150	耐雷サージ機能付
				A8111	2,430	
	① 抜止形・4ヶ		平刃形	A8110	2,790	耐雷サージ機能付
				A8110LS	3,870	
	① 抜止形・6ヶ		平刃形	A8001	4,410	耐雷サージ機能付
				A8001LS	5,490	
	① 抜止形・8ヶ		平刃形	A8009	4,630	耐雷サージ機能付
				A8009LS	5,760	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



汎用OAタップ・OAタップの
対応製品・掲載ページ



プラグ
(D-1~)



オプション
パーツ
(M-1~)