



携帯用電源函 / 電源函

PORTABLE POWER UNIT

適合規格等

携帯用電源函
電源函

PSE


RoHS

* 型番PRZ-4-160
を除く

現場での急な電源増設に対応可能な構造を持つ、ゴムカバータイプで移設可能な携帯用電源函と、固定用のねじ穴が付いた強固な鋼板製の電源函です。




ゴムカバータイプの携帯用電源函は、本体下部のインレットよりコネクタボディを使用して受電します。

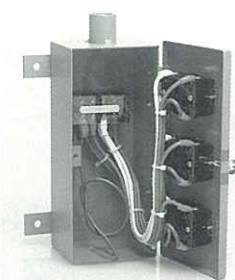

鋼板製の電源函は、カバーを開き電線管より電線を通して結線します。


形状寸法 Dimension

3113RK
7113GRK

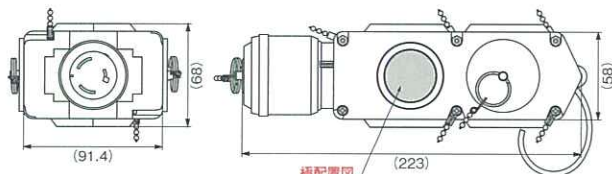

※さし込み口形状は省略しています。

PRZ-4-160

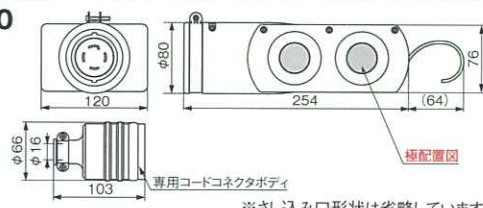


※さし込み口形状は省略しています。

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT 5.5mm ²	圧着端子式	R5.5-5

分岐用コードコネクタ
ボディ / 電源函

携帯用電源函 / 電源函

BZ-3

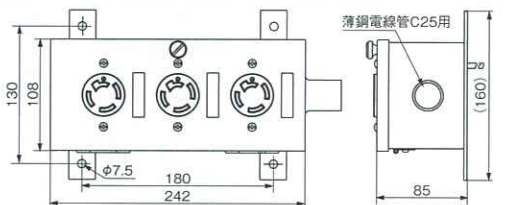

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT 3.5mm ²	圧着端子式	R3.5-4

製品一覧 Selector Chart

	定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note	適用プラグ(掲載ページD-1~) Applicable Plug	
	電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage					ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber
携帯用電源函	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊕ ×4 引掛形	3113RK*	26,100	防水形コードコネクタボディ (3224RW)別売	3112N	3112R
				⊕ ×4 平刃形	7113GRK*	25,200		7112GN	7112GR-New
電源函	20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊕ ×4 引掛形	PRZ-4-160	32,700	専用コードコネクタボディ 付属	4222N	4222R
電源函	20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊕ ×3 引掛形	BZ-3	39,130			

*2016年10月発売予定

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



携帯用電源函、電源函・防水形携帯用
電源函の対応製品・掲載ページ

