



分岐用コードコネクタボディ

MULTIUSE CONNECTOR BODY

適合規格等
分岐用コード
コネクタボディ

PSE

RoHS

* 型番3114RT
を除く

カバーにクロロプレンゴムを採用し、耐久性に優れた分岐用のコードコネクタボディです。
3.5mm²、5.5mm²の電線接続が可能な送り用端子台付です。



7113GRZT

3114RT

7113GRZTの
裏面結線部

※分岐用のコードコネクタボディは、圧着端子
R5.5-5が使用可能な送り用端子台付です。

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。



■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note	適用プラグ(掲載ページD-2,D-9) Applicable Plug	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage					ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber
15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	① 引掛形	3114RT	3,480	複式	3112N	3112R
			② ×2 抜止形	7113GRZT	5,770		7112GN	7112GR-New

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

フロアコンセント



POWER STRIP FOR ACCESS FLOORING

適合規格等
フロア
コンセント

PSE


RoHS

床上や床下に配置でき、送り配線可能な複式の抜止形さし込み口をもつ器具です。

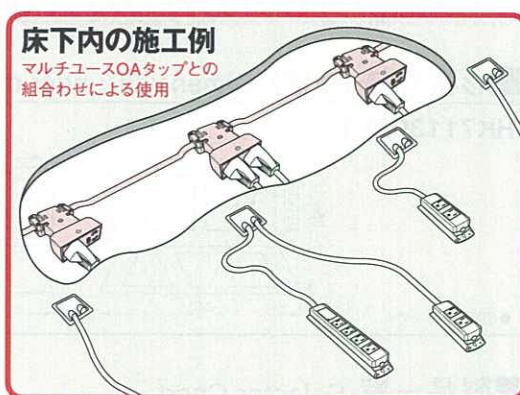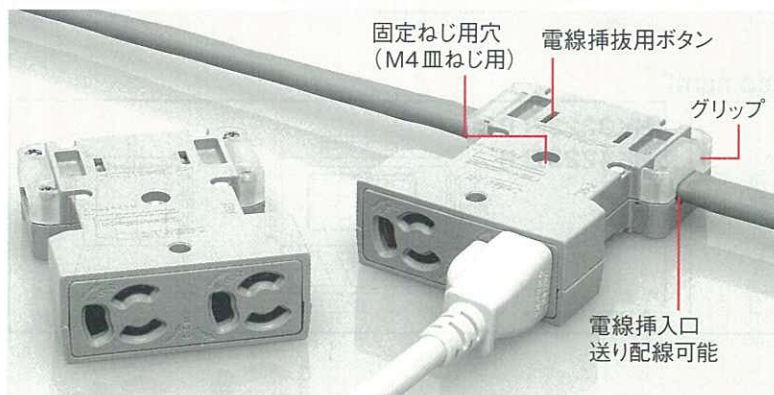

床上や床下(フリーアクセスフロア)内に固定使用が可能です。電線接続は、銅単線(VVF 1.6φ, 2.0φ)用のねじなし端子方式で、スムーズな結線作業ができます。棒状圧着端子の使用にてVCTケーブルも接続可能です。20Aの許容電流を持っているので、送り配線が可能です。

■形状寸法 Dimension

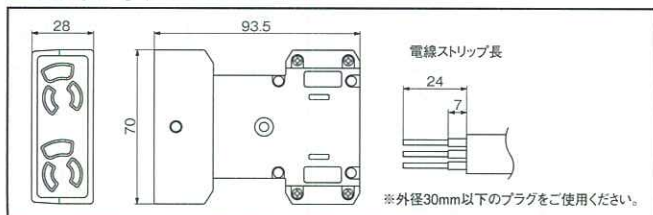

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	② ×2 抜止形	R2702	1,640

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

分岐用コードコネクタボディ/フロアコンセント



I-6

分岐用コードコネクタボディ・フロア
コンセントの対応製品・掲載ページ



プラグ
(D-1~)



オプション
パーツ
(M-1~)