



マグネット

適合規格等

マグネット

MAGNET




OAタップや、その他の器具に取り付けて、スチール机等に仮固定できるマグネットです。

■ Z0204



シールを剥して
取り付けます。

■ Z0206

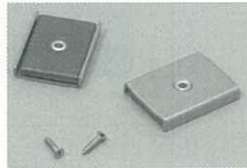

ねじ止め式で、NEMA
5-20・6-15・6ALT-
20タップ、OAジョ
イントタップ、20A
ダブルタップに使用
できます。

■ Z0353




さし込み式で、マル
チユースOAタップ
(NEMA5-20・6-15・
6ALT-20タップ、OA
ジョイントタップ除
く)専用です。

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0204	420	4ヶ入 接着テープ付
Z0206		4ヶ入 取付ねじ付
Z0353		4ヶ入 さし込み式

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

■ Z0353 取付例

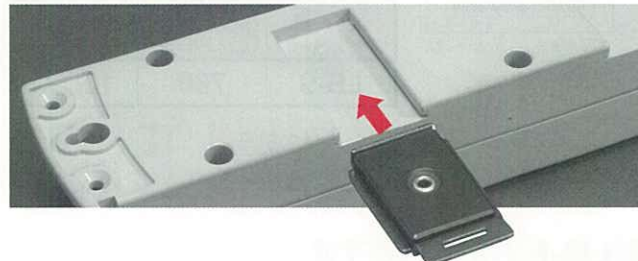

FE端子 (PAT.)


適合規格等

FE端子

FE TERMINAL




マルチユースOAタップの電線接続端子部に取り付けるだけで、簡単に銅製単線用のさし込み式端子に変換できます。

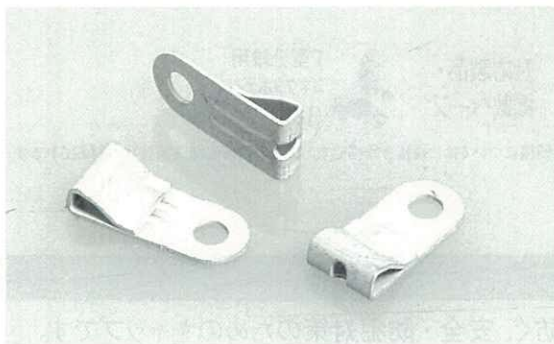

マルチユースOAタップ、銅製・単線φ1.6~φ2.0専用端子です。

- (注1) 電線が外れる可能性がありますので、必ずマルチユースOAタップの「グリップ(電線張力止め)」にて確実に電線を固定してください。
- (注2) 使用する際の電線の曲げ半径は、鋭角にならないように使用電線の仕上がり外径の6倍以上のRにしてください。

取付例

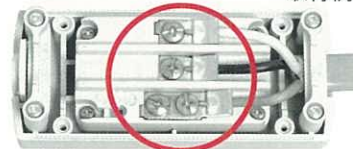

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0354	3,600	100ヶ入

※マルチユースOAタップ専用(NEMA 5-20・NEMA 6-15・NEMA 6ALT-20は除く)
※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

電源ケーブル


適合規格等

電源ケーブル

CABLE



屈曲性の高いビニルキャブタイヤケーブルです。

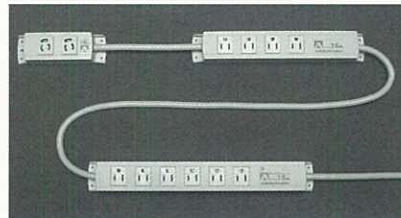

許容電流値が高く耐熱性に優れているので、OAタップの電源や送り配線での使用に最適です。

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
S-VCT-IV(10M)	3,600	VCT2mm ² (ソフトタイプ)×3C 10M巻

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。