


コマーシャル メイテンロック コネクタ

接触子 (ピン直径 2.1mm)

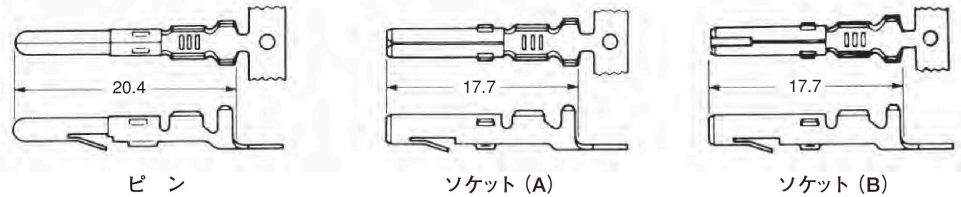

適用電線範囲 AWG # mm <sup>2</sup>	絶縁被覆 外径 (最大)	材質および 仕上げ	接触子型番				ソケット タイプ	アプリケーター 型番	手動工具 型番 (取扱説明書番号)
			連鎖状		バラ状				
			ピン	ソケット	ピン	ソケット			
30 - 22 (0.05 ~ 0.35)	1.9	黄銅/プレティン	350079-1	350078-1	61174-1	61173-1	A	1528481-2	91515-1 (408-8547-1)
		燐青銅/プレティン	350079-4	350078-4	—	61173-4			
		黄銅/局部金*1	350079-5	350078-5	61174-5	61173-5			
		黄銅/プレティン	61116-1	61314-1	60618-1	60617-1			
24 - 18 (0.20 ~ 0.89)	2.5	燐青銅/プレティン	61116-4	61314-4	60618-4	60617-4	A	2151019-1	91512-1 91528-1 (408-8547-1)
		黄銅/局部金*1	61116-5	61314-5	60618-5	60617-5			
		燐青銅/局部金*2	61116-6	61314-6	60618-6	60617-6			
		黄銅/局部金*2	61116-7	61314-7	—	—			
24 - 18 (0.20 ~ 0.89)	2.5	黄銅/プレティン	—	170147-1	—	170148-1	A	2151019-1	91512-1
		燐青銅/プレティン	—	170147-2	—	170148-2			
		黄銅/プレティン	—	170120-1	—	170121-1	B		
		燐青銅/プレティン	—	170120-4	—	170121-4			
20 - 14 (0.50 ~ 2.27)	3.3	黄銅/プレティン	61118-1	61117-1	60620-1	60619-1	A	2151500-1	91504-1 (408-8547-1)
		燐青銅/プレティン	61118-4	61117-4	60620-4	60619-4			
		黄銅/局部金*1	61118-5	61117-5	60620-5	60619-5			
		燐青銅/局部金*1	61118-6	61117-6	—	—			
		黄銅/局部金*2	61118-7	61117-7	—	—			
18(0.75 ~ 0.89) を2本または 18を1本と16 (1.25 ~ 1.42) を1本	2.9 × 2	黄銅/プレティン	350558-1	350557-1	350639-1	—	A	687898-2	91504-1 (408-8547-1)
		燐青銅/プレティン	350558-4	350557-4	—	350638-4			

引抜工具型番: ピン用 1-305183-1、ソケット用 1-305183-2 (408-7158)、ピン/ソケット兼用 465644-1 (408-7211)


挿入工具型番: 455830-1 (408-7984) ( )内は取扱説明書番号

※1. 接触子全体ニッケルめっきの上に嵌合部とワイヤ パレル部は局部金めっき (0.76 μm)。


※2. 接触子全体ニッケルめっきの上に嵌合部は局部金めっき (0.76 μm)。

コモニング タブ

材質および仕上げ:  
黄銅にプレティン

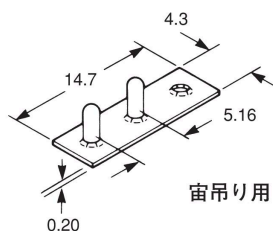

宙吊り用

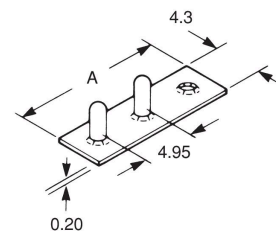

モータ取付

(モータ取付型およびキャップ マウント型用)

型番: 60842-1

隣接する3個の接触子を共通に電気接続するのに使用します。

型番: 60843-1

パネル取付ハウジングの接触子孔グループ

1、2、3または4、5、6または7、8、9または10、11、12または13、14、15のうち隣接する2個の接触子を共通に電気接続するのに使用します。

極数	寸法 A	型番
2	9.0	350444-1
3	14.0	350444-2

注: すべての型番はRoHS適合製品です。