


WE シリーズ

自重形温度センサ

- ・WEシリーズはセンサ自体の重さにより、計測対象に置くだけで計測できるセンサです。
- ・用途に合わせて項目を自由に組み合わせることができます。




WEシリーズ 製品代表例

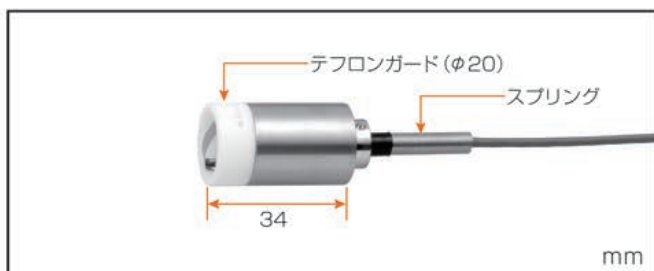

タイプEの場合 Model **WE-11E-TS1-ASP**
タイプKの場合 Model **WE-11K-TS1-ASP**

希望小売価格 ¥20,000


使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~250℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	1秒	A

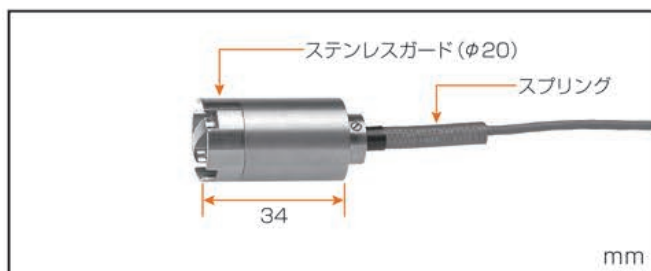

タイプEの場合 Model **WE-12E-GW1-ASP**
タイプKの場合 Model **WE-12K-GW1-ASP**

希望小売価格 ¥24,000


使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~500℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	1秒	A

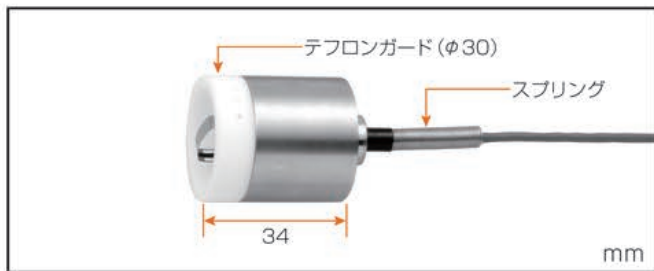

タイプEの場合 Model **WE-21E-TS1-ASP**
タイプKの場合 Model **WE-21K-TS1-ASP**

希望小売価格 ¥25,000


使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~250℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	1秒	A

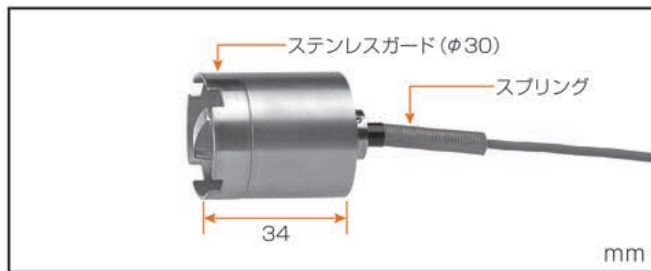

タイプEの場合 Model **WE-22E-GW1-ASP**
タイプKの場合 Model **WE-22K-GW1-ASP**

希望小売価格 ¥30,000

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~500℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	1秒	A

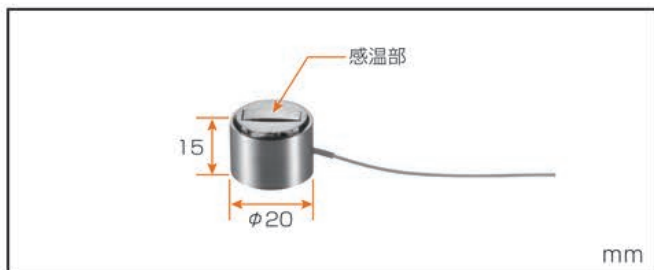

タイプEの場合 Model **WE-31E-TA1-ASP**
タイプKの場合 Model **WE-31K-TA1-ASP**

希望小売価格 ¥25,000

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~200℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	A



タイプEの場合 Model **WE-42E-GW1-ASP**
タイプKの場合 Model **WE-42K-GW1-ASP**

希望小売価格 ¥35,000

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~500℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2.5秒	A



許容差・応答速度・耐久性についての詳細は技術資料をご参照下さい。