

U形シリーズ

移動／回転表面用温度センサ

- ・U形シリーズは移動／回転している表面の温度計測に適したセンサです。
- ・ヘッドサイズ、ガード形状等、用途に合わせて項目を組み合わせることができます。
- ・用途例をご参照下さい。




U形シリーズ 製品代表例




タイプEの場合 Model **U-111E-00-D0-1-TC1-ASP**
 タイプKの場合 Model **U-111K-00-D0-1-TC1-ASP**
 希望小売価格 ¥22,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~250℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	A

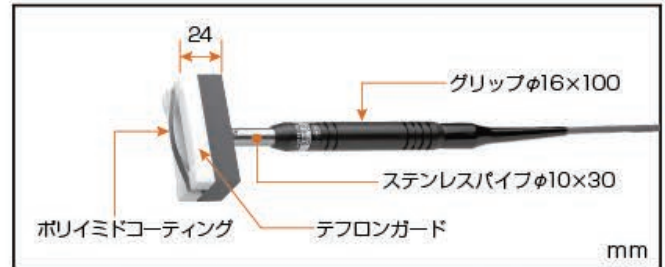


タイプEの場合 Model **U-211E-00-D0-1-TC1-ASP**
 タイプKの場合 Model **U-211K-00-D0-1-TC1-ASP**
 希望小売価格 ¥23,000

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~250℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	3.5秒	A

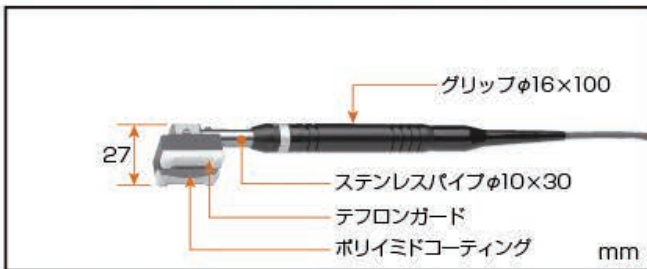


タイプEの場合 Model **U-114E-00-D0-1-TC1-ASP**
 タイプKの場合 Model **U-114K-00-D0-1-TC1-ASP**
 希望小売価格 ¥24,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~250℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	A

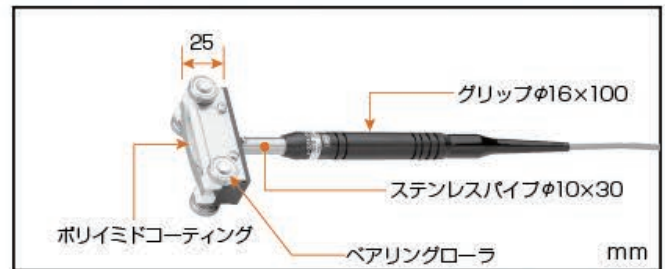


タイプEの場合 Model **U-221E-00-D0-1-TC1-ASP**
 タイプKの場合 Model **U-221K-00-D0-1-TC1-ASP**
 希望小売価格 ¥28,000

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~200℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	3.5秒	A

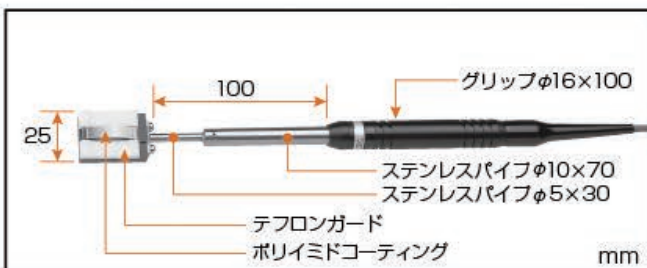

タイプEの場合 Model **U-118E-01-D0-1-TC1-ASP**
 タイプKの場合 Model **U-118K-01-D0-1-TC1-ASP**
 希望小売価格 ¥25,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~250℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	A

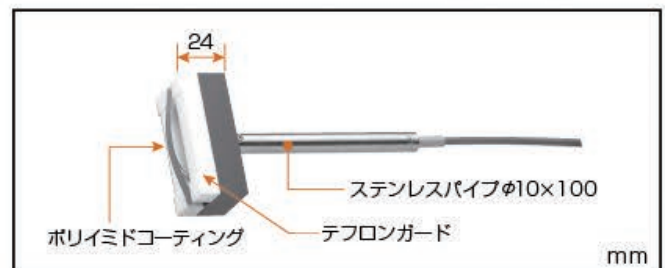

タイプEの場合 Model **U-211E-01-D0-0-TC1-W**
 タイプKの場合 Model **U-211K-01-D0-0-TC1-W**
 希望小売価格 ¥27,000

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~250℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	3.5秒	A