



CY ホースジョイント型

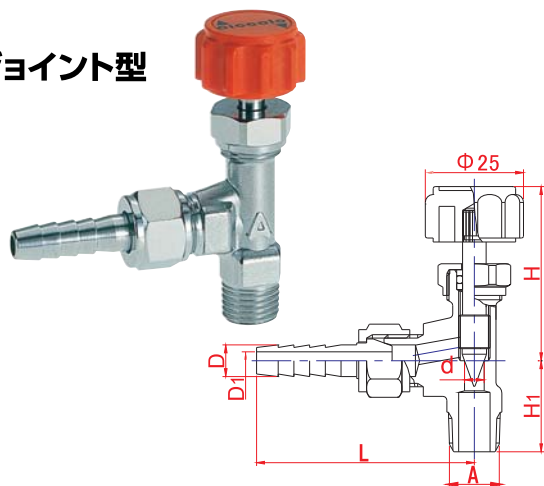


品番	φd	A (R)	φD	φD1	L	H1	H (約)
CY-3208	5	1/4	8	4.5	55	23	44
CY-3209	5	1/4	9	5	55	23	44
CY-3310	5	3/8	10.5	7	58	25	44

CR 銅管用リング型

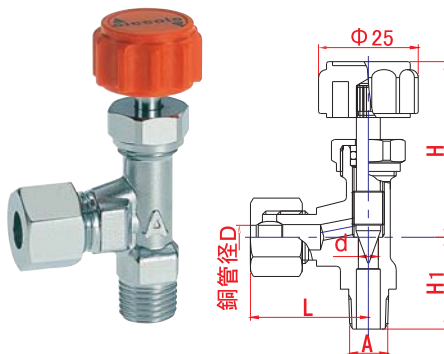

品番	φd	A (R)	φD	L	H1	H (約)
CR-3106	5	1/8	6	30	23	44
CR-3206	5	1/4	6	30	23	44
CR-3202	5	1/4	6.35	30	23	44
CR-3208	5	1/4	8	31	23	44
CR-3308	5	3/8	8	32	25	44
CR-3303	5	3/8	9.53	35	25	44
CR-3310	5	3/8	10	35	25	44

CF 銅管用フレア型

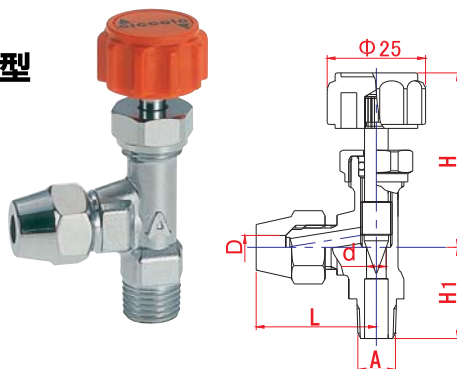

品番	φd	A (R)	φD	L	H1	H (約)
CF-3106	5	1/8	6	30	23	44
CF-3206	5	1/4	6	30	23	44
CF-3202	5	1/4	6.35	30	23	44
CF-3208	5	1/4	8	30	23	44
CF-3308	5	3/8	8	31	25	44
CF-3303	5	3/8	9.53	33	25	44
CF-3310	5	3/8	10	33	25	44

バリエーション



パネル取付式



ロックナット式



金属製ハンドル (ADC)

選べるハンドル標準は丸型ですが、金属製のおむすび型も選べます。



● ハンドルカラー

- グレー (ADC)
- ブルー
- クロ