



充実した機能搭載。  
益々使いやすくなりました。

● 圧力・温度範囲

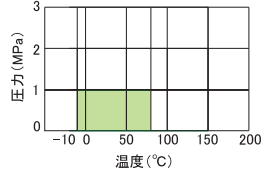

最高使用圧力: 0.98MPa 以下  
使用流体: 水、油、空気  
温度範囲: -10°C~80°C(凍結無き事)

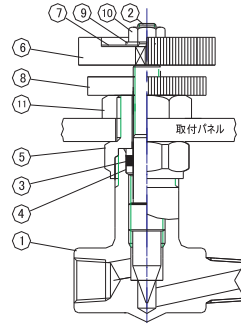

■ 部品名・材質表

記号	品名	材質	数量
1	本体	C3771BE	1
2	スピンドル	C3604BD	1
3	リング	NBR	1
4	リング	C2801P	2
5	グランドナット	SUS303	1
6	ハンドル	C3604 クロームメッキ	1
7	銘板	A1050P	1
8	ロックナット	C3604 クロームメッキ	1
9	産金	SUS304	1
10	六角ナット	SUS304	1
11	パネル用 ロックナット	C3604 クロームメッキ	1


## チッコロ 6000 シリーズ

1台で2機能を搭載

パネル取付機能

+ ロック機構


### CW 両内ネジ型

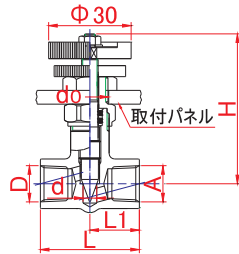

品番	$\phi d$	A (Rc)	D (Rc)	$\phi do$	L1	L	H(約)
CW-6011	4	1/8	1/8	14	16	32	47
CW-6022	5	1/4	1/4	14	18	36	49
CW-6033	5	3/8	3/8	14	20	40	49

※  $\phi do$  はパネルの穴径


### CM 外・内ネジ型

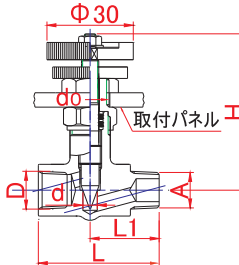

品番	$\phi d$	A (Rc)	D (R)	$\phi do$	L1	L	H(約)
CM-6011	4	1/8	1/8	14	22	38	47
CM-6022	5	1/4	1/4	14	24	42	49
CM-6033	5	3/8	3/8	14	25	45	49

※  $\phi do$  はパネルの穴径

### CS 両外ネジ型

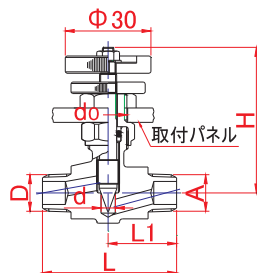

品番	$\phi d$	A (R)	D (R)	$\phi do$	L1	L	H(約)
CS-6011	5	1/8	1/8	14	23	46	49
CS-6022	5	1/4	1/4	14	23	46	49
CS-6033	5	3/8	3/8	14	25	50	49

※  $\phi do$  はパネルの穴径