

エア駆動式プレインベアリフター [T溝挿入タイプ] (上向き・下向き兼用)

# PVL-T series



高い精度・技術でスムーズな搬送を実現しました。

プレス機等の既存のT溝を使用でき、アルミボディの採用により従来型より軽く、抜き差し使用時による作業の負担が少なくなりました。高さ等の寸法は、オーダーメイドで指定可能です。お問い合わせ下さい。

※押し上げ能力を従来の安全値を見た負荷容量から実測値に変更しました。

(PVL 型式表示)


**PVL□T-□**  
プレインベアリフター

## PVL13T-□

プレインベア 1個			
使用空気圧	0.4 MPa (4 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.5 MPa (5 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.6 MPa (6 kgf/cm <sup>2</sup> )
負荷容量	137 N (14 kgf)	176 N (18 kgf)	216 N (22 kgf)

タイプ	ボール	ボール受け	本体
スチール	SUJ2	SCM415	A6063

※大ボール・材質等の変更が可能 ※取手付きも製作可能

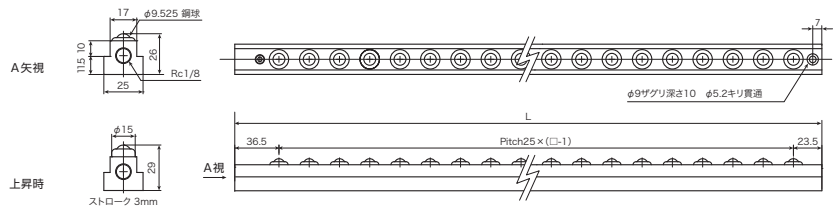


・長さはピッチ単位でオーダーメイドが可能です。 L = 25mm ピッチ (□-1) + 60mm (両端寸法合計)

## PVL20T-□

プレインベア 1個			
使用空気圧	0.4 MPa (4 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.5 MPa (5 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.6 MPa (6 kgf/cm <sup>2</sup> )
負荷容量	176 N (18 kgf)	225 N (23 kgf)	274 N (28 kgf)

タイプ	ボール	ボール受け	本体
スチール	SUJ2	SCM415	A6063

※大ボール・材質等の変更が可能 ※取手付きも製作可能

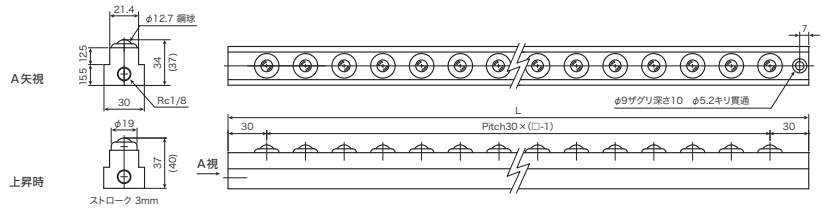


・長さはピッチ単位でオーダーメイドが可能です。 L = 30mm ピッチ (□-1) + 60mm (両端寸法合計)

## PVL30T-□

プレインベア 1個			
使用空気圧	0.4 MPa (4 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.5 MPa (5 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.6 MPa (6 kgf/cm <sup>2</sup> )
負荷容量	372 N (38 kgf)	480 N (49 kgf)	588 N (60 kgf)

タイプ	ボール	ボール受け	本体
スチール	SUJ2	SCM415	A6063

※大ボール・材質等の変更が可能 ※取手付きも製作可能

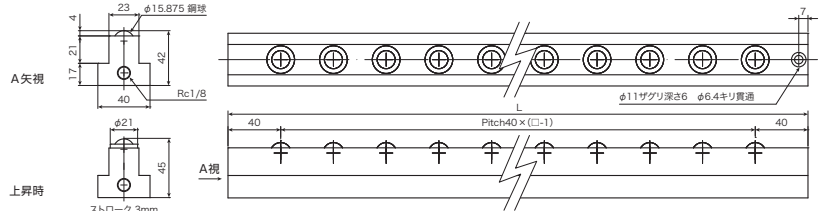


・長さはピッチ単位でオーダーメイドが可能です。 L = 40mm ピッチ (□-1) + 80mm (両端寸法合計)

## PVL50T-□

プレインベア 1個			
使用空気圧	0.4 MPa (4 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.5 MPa (5 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.6 MPa (6 kgf/cm <sup>2</sup> )
負荷容量	470 N (48 kgf)	588 N (60 kgf)	706 N (72 kgf)

タイプ	ボール	ボール受け	本体
スチール	SUJ2	SCM415	A6063

※大ボール・材質等の変更が可能 ※取手付きも製作可能

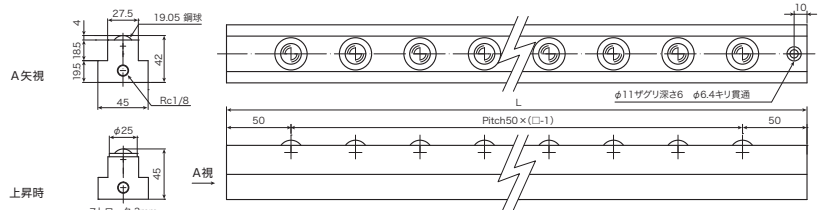

・長さはピッチ単位でオーダーメイドが可能です。 L = 50mm ピッチ (□-1) + 100mm (両端寸法合計)