

プレーンベア〈ゴミ排出穴/スリット付〉切削品ボルトタイプ

PV-BH/PVS-B series

RoHS
PAT PAT.P

スチール製/STEEL ステンレス製/STAINLESS

ボルトタイプ (上向き用) PV-BH series

内部に入り込んだ
ゴミ等を排出する「穴加工」




ボルトタイプ (下向き用) PVS-B series

内部に入り込んだ
ゴミ等を排出する「スリット」




PV20BH・PV20BSH

オリジナル球面

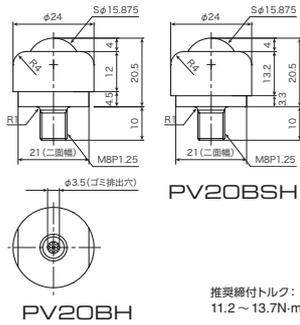


PVS20B・PVS20BS

オリジナル球面

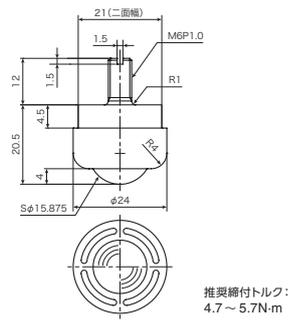


PV50BH・PV50BSH

オリジナル球面

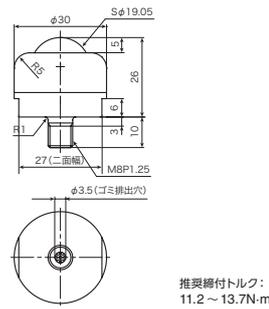


PVS50B・PVS50BS

オリジナル球面

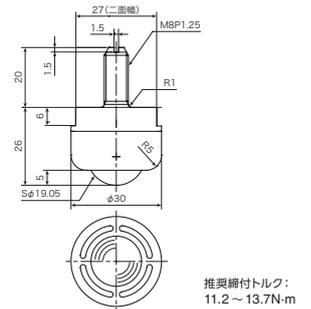


PV120BH・PV120BSH

オリジナル球面

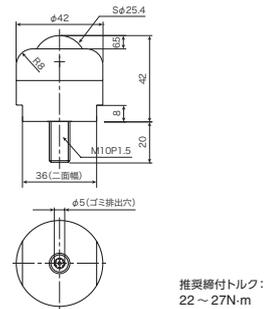

PVS120B・PVS120BS

オリジナル球面

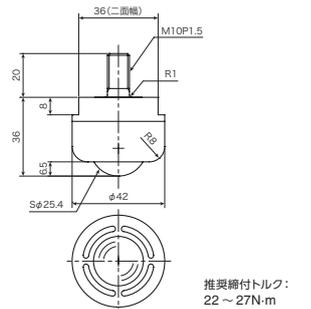

| 型式 / Model | 静定格荷重 / Static Rated Load | 動定格荷重 / Load Rating | 自重 / Weight | 使用方向 / Use Direction | 大ボール / Main Ball | 小ボール / Small Balls | ボール受け / Body | カバー / Cover |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|
| PV20BH | 784 N (80 kgf) | 196 N (20 kgf) | 48 g | 上向き / Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
| PV50BH | 1,078 N (110 kgf) | 490 N (50 kgf) | 94 g | 上向き / Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
| PV120BH | 1,960 N (200 kgf) | 1,176 N (120 kgf) | 340 g | 上向き / Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
| PV20BSH | 784 N (80 kgf) | 196 N (20 kgf) | 47 g | 上向き / Upward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
| PV50BSH | 1,078 N (110 kgf) | 490 N (50 kgf) | 92 g | 上向き / Upward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
| PV120BSH | 1,960 N (200 kgf) | 1,176 N (120 kgf) | 336 g | 上向き / Upward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
| PVS20B | 343 N (35 kgf) | 196 N (20 kgf) | 50 g | 下向き / Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
| PVS50B | 588 N (60 kgf) | 490 N (50 kgf) | 98 g | 下向き / Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
| PVS120B | 1,470 N (150 kgf) | 1,176 N (120 kgf) | 282 g | 下向き / Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
| PVS20BS | 343 N (35 kgf) | 196 N (20 kgf) | 49 g | 下向き / Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
| PVS50BS | 588 N (60 kgf) | 490 N (50 kgf) | 96 g | 下向き / Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
| PVS120BS | 1,470 N (150 kgf) | 1,176 N (120 kgf) | 280 g | 下向き / Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |