



P-HO/B-200/N樹脂 北川油圧・エアチャック用



■ 材質：ポリアセタール(POM)

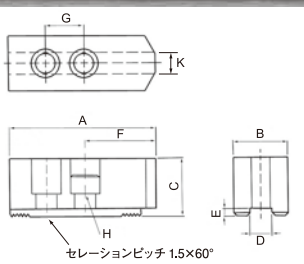

爪形状

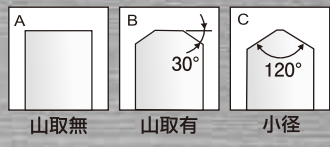

取付ボルト穴寸法

インチ	穴径(mm)
4	13.5
6	17
8	19
10	19
12	HO12A:23 B212:25
15	32



■ 特長:生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。

単位：mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	爪形状		
P-HO	4 H23	9,000	51	23	23	8	4	26	15	M6	3	C	
	6	H30	10,500	73	31	30	12	5	38	20	M10	13	B
		H36	12,000										
	8	H37	12,400	95	35	37	14	5	46	25	M12	15	B
		H42	14,000										
		H60	15,500										
		H80	20,000										
	10	H42	13,500	110	40	42	16	5	50	30	M12	17	B
12A	H48	20,500	129	48	48	18	5	60	30	M14	22	B	
15	H62	37,000	165	62	62	22	8	85	43	M20	-	A	
P-B	206	北川樹脂生爪「P-HO-6」をご使用ください											
	208	北川樹脂生爪「P-HO-8」をご使用ください											
	210	北川樹脂生爪「P-HO-10」をご使用ください											
	212	H48	20,500	129	48	48	21	5	60	30	M16	22	B
P-N	06	北川樹脂生爪「P-HO-6」をご使用ください											
	08	北川樹脂生爪「P-HO-8」をご使用ください											
	10	北川樹脂生爪「P-HO-10」をご使用ください											
	12	北川樹脂生爪「P-HO-12A」をご使用ください											

※生爪兼用表は37ページを参照ください。

R-HO/B-200/N/HJ円形(鉄/アルミ) 北川油圧・エアチャック用

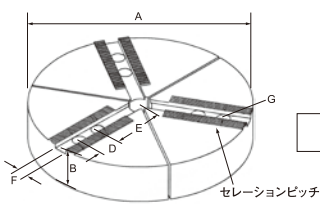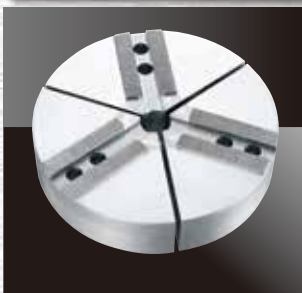

取付ボルト穴寸法

インチ	穴径(mm)
4	13.5
5	13.5
6	17
8	19
10	19
12	23
15	32

材質：S45C

■ 特長:薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。

単位：mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	内径	セレーション ピッチ		
R-HO	4 H32	23,000	100	32	4	15	25	8	M6	25	1.5	
	5	H32	23,000	135	32	4	18	39.5	10	M8	25	1.5
	6	H40	27,000	169	40	5	20	49.5	12	M10	25	1.5
		H60	33,000									
		H40	30,000									
	8	H50	42,000	200	50	5	25	51	14	M12	25	1.5
		H60	45,000									
		H80	57,000									
		H40	37,000									
10	H50	48,500	250	50	5	30	65	16	M12	25	1.5	
	H60	52,000										
	H80	66,000										
	H50	65,500										300
12A	H70	110,000	380	70	8	43	97	22	M20	25	1.5	
R-B	204	H32	23,000	100	32	4	14	26	10	M8	25	1.5
	205	H32	23,000	135	32	4	14	43.5	10	M8	25	1.5
	206	北川円形生爪「R-HO-6」をご使用ください										
	208	北川円形生爪「R-HO-8」をご使用ください										
	210	北川円形生爪「R-HO-10」をご使用ください										
R-N	212	H50	65,500	300	50	5	30	81	21	M16	25	1.5
	H70	82,000										
R-HJ	06	北川円形生爪「R-HO-6」をご使用ください										
	08	北川円形生爪「R-HO-8」をご使用ください										
	10	北川円形生爪「R-HO-10」をご使用ください										
	12	北川円形生爪「R-HO-12A」をご使用ください										
R-HJ	4	H32	23,000	110	32	4	14	30	10	M8	20	1.5
	5	H32	23,000	135	32	4	19	39.5	10	M8	20	1.5
	6	H40	31,000	169	40	6	20	49.5	12	M10	25	3.0
	8	H50	33,000	200	50	6	25	51	14	M12	25	3.0
	10	H50	41,000	250	50	6	30	65	16	M12	25	3.0

※生爪兼用表は37ページを参照ください。

生爪