


Linear-Biz

リニア・ビズ



カップブラシ

- ▶ 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
- ▶ 電動工具用とエア工具用があります。

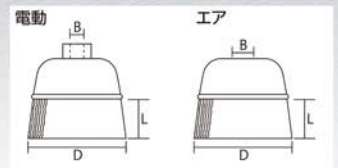

型 式	適用工具	毛材	外径 D (mm)	線径 (mm)	毛丈 L (mm)	穴径 B (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	希望小売価格 (税別)
LB-CAP31	電動	真鍮メッキ鋼線	75	0.3	25	M10(P1.5)	12,500	250	¥ 920
LB-CAS31		ステンレス鋼線(SUS304)				220		¥2,100	
LB-COP35	エア	真鍮メッキ鋼線				210		¥ 890	
LB-COS35		ステンレス鋼線(SUS304)				210		¥2,050	

ヒネリカップブラシ


- ▶ ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を供えた製品です。
- 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
- ▶ ブラシ線径0.35mmは普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。



型 式	適用工具	毛材	外径 D (mm)	線径 (mm)	毛丈 L (mm)	穴径 B (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	希望小売価格 (税別)
LB-KC21-0.35	電動	ワイヤ鋼線	65	0.35	22	M10(P1.5)	12,500	215	¥1,200
LB-KC21-0.5				0.5				222	¥1,200
LB-KCS21-0.35		ステンレス鋼線(SUS304)		0.35				215	¥3,500
LB-KCS21-0.5				0.5				214	¥3,800

ベベルブラシ

- ▶ 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
- ▶ コーナ部への研磨に最適です。
- ▶ 電動工具用とエア工具用があります。

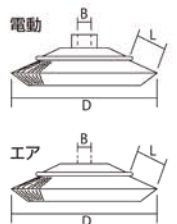

型 式	適用工具	毛材	外径 D (mm)	線径 (mm)	毛丈 L (mm)	穴径 B (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	希望小売価格 (税別)		
LB-VAP31	電動	真鍮メッキ鋼線	75	0.3	12	M10(P1.5)	12,500	160	¥ 900		
LB-VAS31		ステンレス鋼線(SUS304)						156	¥2,200		
LB-VOP35	エア	真鍮メッキ鋼線			80			16	16	131	¥ 870
LB-VOS35		ステンレス鋼線(SUS304)								128	¥2,200