



UL

RoHS

VVC・VSVCシリーズ

NFPA70,NFPA79対応ケーブル

特徴・用途

- ・UL (AWM)・NFPA (70・79) 規格共用。
- ・難燃性は、UL:VW-1・CL2・CL3、
- ・高密度の編組遮蔽。〈VSVC〉
- ・UL (AWM)・NFPA (70・79) 規格対象の電気・電子機器の配線に適合。

SPECIAL FEATURE・APPLICATION

- ・These wires are approved by both UL (AWM)・NFPA (70・79)
- ・Flammability VW-1・CL2・CL3,
- ・A high density Braiding Shielding is given. 〈VSVC〉
- ・It suits the wiring for electricity and an electronic equipment of the standard of UL (AWM)・NFPA (70・79) object.


品名・名称 NOMENCLATURE

2464-CL3 VVC #24 × 6C-Gy

- ①UL AWM スタイル
②NECケーブルタイプ
③型式(シールド無:VVC・シールド付:VSVC)
④導体サイズ
⑤芯数
⑥外被色(灰「GY」)

- ①UL AWM Style
②NEC Cable Type
③Code No (VVC:No shield.・VSVC:Single shield)
④Conductor Size
⑤Number of cond
⑥Jacket Color (Gray「GY」)

構造 CONSTRUCTION

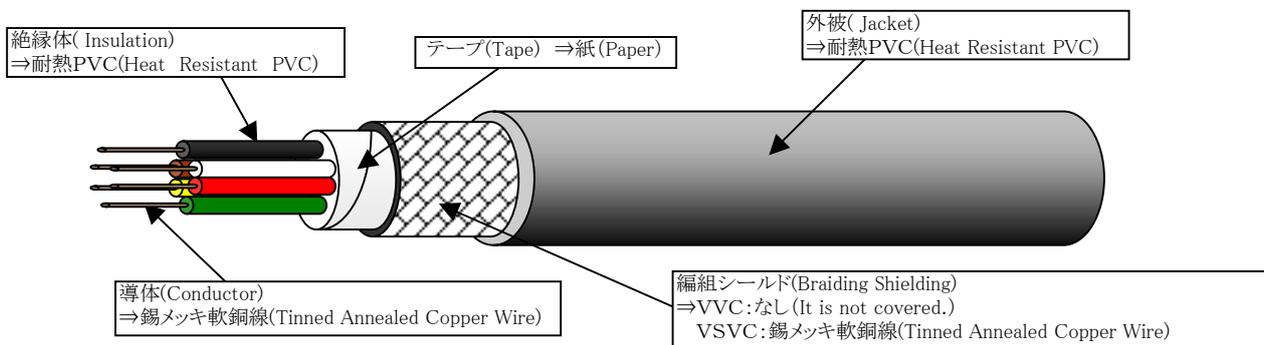

線芯の識別

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
色	黒	白	赤	緑	黄	茶	青	灰	橙	桃
No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
色	水	紫	白/黒	白/赤	白/緑	白/青	黒/白	黒/赤	黒/緑	黒/青
No.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
色	赤/白	赤/黒	赤/緑	赤/青	緑/白	緑/黒	緑/赤	緑/青	黄/白	黄/黒
No.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
色	黄/赤	黄/緑	黄/青	茶/白	茶/黒	茶/赤	茶/緑	茶/青	青/白	青/黒
No.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
色	青/赤	青/緑	灰/白	灰/黒	灰/赤	灰/緑	灰/青	橙/白	橙/黒	橙/赤
No.	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
色	橙/緑	橙/青	桃/白	桃/黒	桃/赤	桃/緑	桃/青	水/白	水/黒	水/赤

※表中(白/黒)は、白絶縁体に黒の両面埋め込みストレータマークを施したことを示す。