


No.433 強力丸落 (0102-038・0102-039)

用途 鋼製門扉の落し
 材質 鋼板・鋼棒
 0102-038 : 150mm
 0102-039 : 300mm

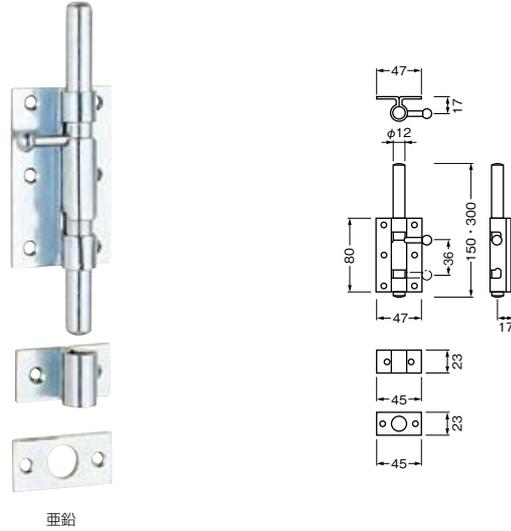


亜鉛

No.777 重量戸車

用途 引戸門扉用戸車
 材質 枠：鋼板
 車：鉄鋳物
 ベアリング：JIS規格品密閉式
 ※アングルレールにも、フラットバーにも使えます。
 ※取付はボルト・ナット、溶接のいずれでも可能です。
 ※アングルレールの場合、レールと車との間隔が
 1.5mmあるので、負荷重量が軽減されます。



クロメート(枠)+パーカー処理(車)

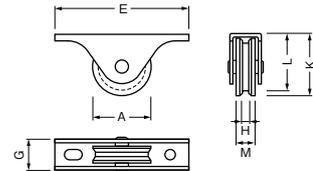

寸法表 (mm)


| 呼称 | A | E | G | H | K | L | M | 耐荷重 (2個1組) |
|--------|-------|-----|------|----|-----|----|----|------------|
| FR-50 | φ 50 | 140 | 30.4 | 7 | 60 | 54 | 20 | 380kg |
| FR-60 | φ 60 | 140 | 30.4 | 7 | 65 | 59 | 20 | 380kg |
| FR-70 | φ 70 | 160 | 38.0 | 9 | 80 | 71 | 24 | 700kg |
| FR-80 | φ 80 | 160 | 38.0 | 9 | 85 | 76 | 24 | 700kg |
| FR-90 | φ 90 | 186 | 49.0 | 11 | 100 | 88 | 38 | 2200kg |
| FR-100 | φ 100 | 186 | 49.0 | 11 | 105 | 93 | 38 | 2200kg |

No.777R 重量戸車、車のみ

用途 引戸門扉用戸車
 材質 鉄鋳物
 ベアリング：JIS規格品密閉式
 ※アングルレールにも、フラットバーにも使えます。
 ※アングルレールの場合、レールと車との間隔が1.5mmあるので、
 負荷重量が軽減されます。
 ※No.777の交換用戸車ではありません。



 パーカー処理



車寸法表 (mm)

| 呼称 | A | B |
|-------|-------|----|
| R-50 | φ 50 | 20 |
| R-60 | φ 60 | 20 |
| R-70 | φ 70 | 24 |
| R-80 | φ 80 | 24 |
| R-90 | φ 90 | 38 |
| R-100 | φ 100 | 38 |

軸芯寸法表 (mm)

| ボルト規格表 (NT付) | | | | | |
|--------------|----|----|----|------|-------|
| 使用車 | A | C | D | E | G |
| R-50・60 | 60 | 26 | 32 | φ 10 | 六角ボルト |
| R-70・80 | 63 | 25 | 36 | φ 15 | 17 |
| R-90・100 | 69 | 25 | 42 | φ 20 | 22 |