

▶ 手動ステージ ▶ フィックスステージ

薄型フィックスステージ



RoHS指令
適合品




ダウンロード



取扱説明書

2DCAD

3DCAD

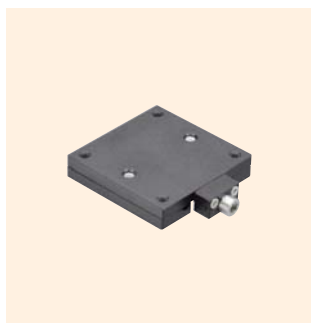

↑ LS-T4052FX



↑ LS-T6052FX



↑ LD-T4052FX



↑ LD-T6052FX

特長 Sales Point

- クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
- 特殊機構により、バックラッシを防止しています。
- 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなどの位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。
- 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を実現しており、特に狭小部への設置に有効です。
- 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

製 品 番 号	LS-T4052FX	LS-T6052FX	LD-T4052FX	LD-T6052FX
製 品 名	薄型X軸フィックスステージ 40×40	薄型X軸フィックスステージ 60×60	薄型XY軸フィックスステージ 40×40	薄型XY軸フィックスステージ 60×60
価 格	¥25,000	¥26,000	¥50,000	¥52,000
移 動 方 向	X軸1方向		XY軸2方向	
ス テ ー ジ 面	40mm×40mm	60mm×60mm	40mm×40mm	60mm×60mm
ス テ ー ジ 高 さ	8mm		16mm	
ク ラ ンプ 方 式	クランプレス			
送 り ね じ 方 式	送りねじP=0.7mm			
移 動 量	±3.5mm	±5.5mm	±3.5mm	±5.5mm
移 動 量 / ツ マ ミ 1 回 転	約0.7mm			
移 動 ガ イ ド	すり合わせ			
平 行 度	0.1mm		0.2mm	
耐 荷 重	24.5N (2.5kgf)			
質 量	0.04kg		0.08kg	0.16kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	アルミ合金/黒アルマイト梨地			
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS RoHS指令適合品			

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ「<http://www.chuo.co.jp>」Web製品カタログよりダウンロードできます。
 ※設置方向によっては、耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。
 ※特許取得済みです。