



## マグネットスタンド ◀ オプティカルベース ▶

## マグネットスタンド

ダウンロード 2DCAD



↑ BM-50C

マグネットスタンド 50×58.5×55



↑ BM-70C

マグネットスタンド 70×70×80



↑ BM-40C

マグネットスタンド



↑ BM-45K

レバー式マグネットスタンド



 
↑ BM-65K

レバー式マグネットスタンド



 
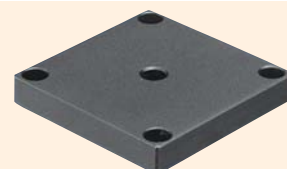
↑ BM-90K

レバー式マグネットスタンド



↑ BM-125K-2

レバー式マグネットスタンド

↑ C-05-(1), (5)  
変換アダプタ↑ C-05-(7)P  
変換スペーサ M16P1～4-M4↑ C-05-(8)P  
変換スペーサ ラックピニオン～M16P1↑ C-05-(9)  
変換スペーサ □50M4ザグリ～M6ザグリ

## 特長 Sales Point

- 磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転、またはスライドさせておこないます。
- 中央部にはM6タップ穴、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。
- M2タップ穴またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。
- ※ 強力な磁石ですので、磁気カードなど近づけたり触れたりさせないでください。
- ※ BM-50C、BM-70C、BM-40Cの上面にステージやプレートを取り付けて使用される場合は非磁性体を使用してください。磁性体を取り付けた場合、吸着力が大幅に低下します。
- ※ 上面への磁力線遮断用の「ベーク板(別売)」がございますので、ご相談ください。
- アダプタは同じねじ径でピッチが異なるシャフトやボールなどを使用するときの変換に使用します。
- 変換スペーサはステージでねじ径が異なるものを使用するための製品です。

## ■ マグネットスタンド

製品番号	製品名	価格	上面サイズ	吸着力※	質量	平行度
BM-50C	マグネットスタンド 50×58.5×55	¥4,000	50mm×58.5mm	784N(80kgf)	1.0kg	—
BM-70C	マグネットスタンド 70×70×80	¥11,000	70mm×70mm	490N(50kgf)	2.5kg	—
BM-40C	マグネットスタンド	¥9,800	40mm×40mm	196N(20kgf)	0.5kg	—
BM-45K	レバー式マグネットスタンド	¥11,000	45mm×45mm	63N(6.5kgf)	0.3kg	0.015mm
BM-65K	レバー式マグネットスタンド	¥13,000	65mm×65mm	196N(20kgf)	0.6kg	0.02mm
BM-90K	レバー式マグネットスタンド	¥22,000	90mm×90mm	245N(25kgf)	1.2kg	
BM-125K-2	レバー式マグネットスタンド	¥27,000	125mm×125mm	686N(70kgf)	2.8kg	

※ 研磨面に対しての値

## ■ 変換アダプタ

製品番号	C-05-(1)	C-05-(2)	C-05-(4)	C-05-(5)	C-05-(6)
製品名	変換アダプタM16P2～M16P1	変換アダプタM16P1～M16P2	変換アダプタM6P1～M16P1	変換アダプタW1/4"～M6P1	変換アダプタM6P1～W1/4"
価格	¥1,800	¥1,800	¥1,800	¥2,500	¥2,500
変換内容	タップ穴	M16P2	M16P1	M6P1	W1/4"
	おねじ	M16P1	M16P2	M16P1	M6P1

## ■ 変換スペーサ

製品番号	C-05-(7)P	C-05-(8)P	C-05-(9)
製品名	変換スペーサM16P1～4-M4	変換スペーサラックピニオン～M16P1	変換スペーサ□50M4ザグリ～M6ザグリ
価格	¥3,000	¥3,000	¥4,000
変換内容	50mm 4-M4でM16P1に	25mm 4-M4でM16P1に	M6用ザグリを□50mm 4-M4ザグリに
質量	0.07kg	0.02kg	0.22kg

※ 掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。オプティカル  
ベースオプティカル  
アクセサリオプティカル  
エレメント

精密除振台

定盤

ベース

レール

水産器

ベース板

スタンド

ボール

マグネット  
スタンドクロス  
ラック