



レギュレータ 中圧タイプ

RM3000-W・RM4000-W Series

R3000-W・R4000-Wシリーズの中圧仕様

● 接続口径：1/4~1/2

JIS 記号



仕様



| 項目 | RM3000-W | RM4000-W |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| 使用流体 | 圧縮空気 | |
| 最高使用圧力 MPa | 1.6 | |
| 耐圧力 MPa | 2.4 | |
| 周囲温度 °C | -5~60 (但し、凍結なきこと) 注1 | |
| 設定圧力 MPa | 0.05~0.85 | |
| リリーフ | リリーフ機構付 | |
| 接続口径 Rc、NPT、G | 1/4、3/8 (1/2はアダプタ使用) | 1/4、3/8、1/2 (3/4はアダプタ使用) |
| 質量 g | 0.45 | 0.7 |
| 標準装備品 | 圧力計、パネルマウント用ナット | |

注1：表示付圧力スイッチPPR組付“RN”“RP”の場合は、5~50°Cとなります。

流量特性

● RM3000-10-W



● RM4000-15-W

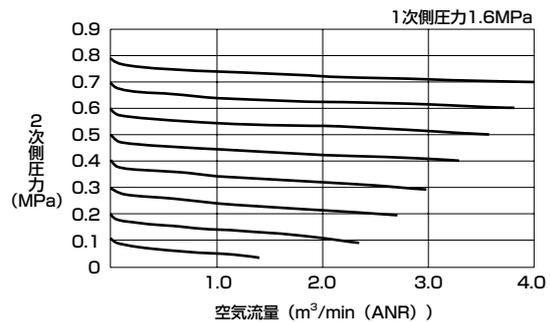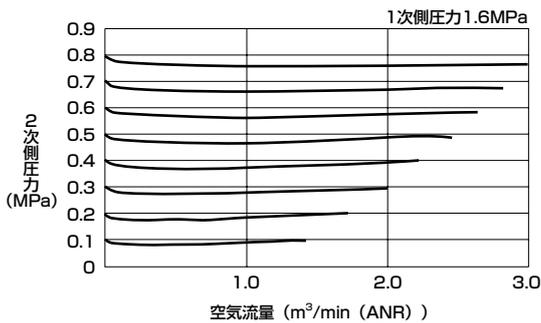

圧力特性

● RM3000-W

● RM4000-W

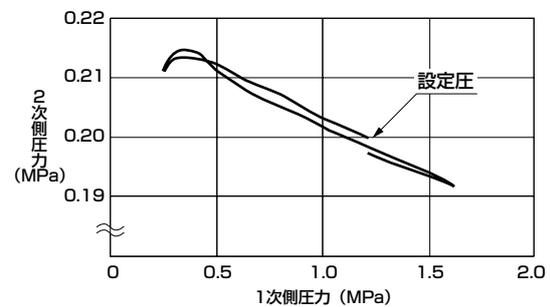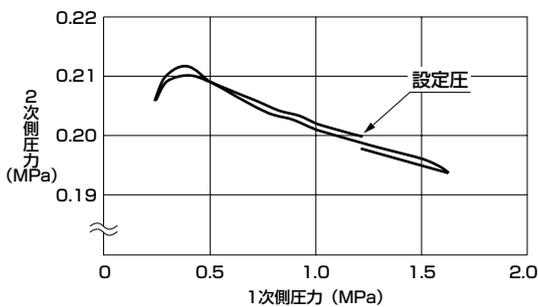

オプション質量表

※標準装備品の質量に加算ください。

単位：kg

| 記号 | 圧力計 | | 配管アダプタセット | | | | アタッチメント | | | | | |
|--------|-----|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| | T※ | RN/RP | A8※W | A10※W | A15※W | A20※W | BW | B3W | G45P | G49P | G59P | G40P |
| RM3000 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | 0.17 | 0.07 | 0.074 | 0.086 | 0.115 | 0.085 |
| RM4000 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.074 | 0.086 | 0.115 | 0.085 |