


フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ

WW4000・WW8000-W Series

屋外仕様品をシリーズ化。

● 接続口径：1/4～1

JIS 記号

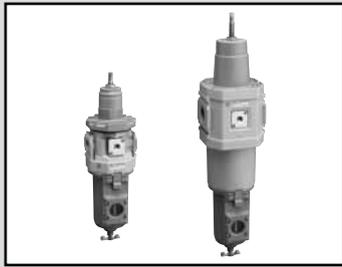

仕様

項目	WW4000-W	WW8000-W
使用流体	圧縮空気	
最高使用圧力	MPa	1.0 注1、2
耐圧力	MPa	1.5
流体温度	℃	5～60
周囲温度	℃	-10～60 (但し、凍結なきこと)
ろ過度	μm	5又は0.3
設定圧力	MPa	0.05～0.85
リリーフ	リリーフ機構付	
ドレン貯容量	cm ³	80 80 (注3)
接続口径	Rc、NPT、G	1/4、3/8、1/2 3/4、1
質量	kg	1.1 2.3

オプション質量表

※標準装備品の質量に加算ください。


単位：kg

記号	ドレン排出		ノブ	アタッチメント
	F	F1	K	BW
WW4000	0.02	0.02	0.1	0.21
WW8000	0.02	0.02	0.1	0.36


注1：オートドレン付“F”の場合、オートドレンの最低作動圧は、0.1MPaです。
0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。
注2：オートドレン付“F1”の場合、オートドレンの最低作動圧は0.15MPaです。
注3：手動ベットコックタイプのみ、最大170cm³まで貯めることが可能です。

流量特性


● WW4000-8-W

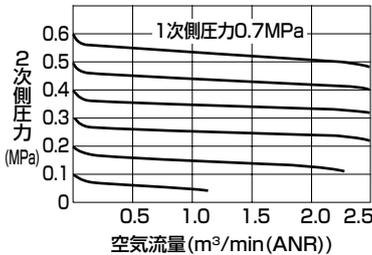


● WW4000-10-W

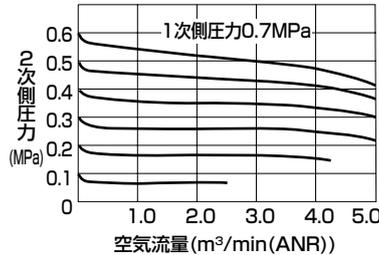


● WW4000-15-W

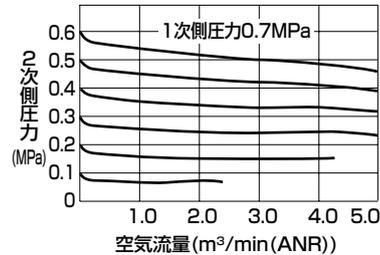

● WW8000-20-W

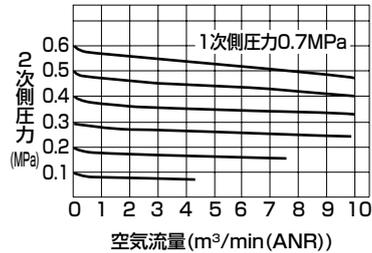


● WW8000-25-W

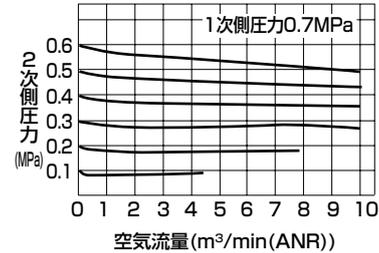

圧力特性

● WW4000-W

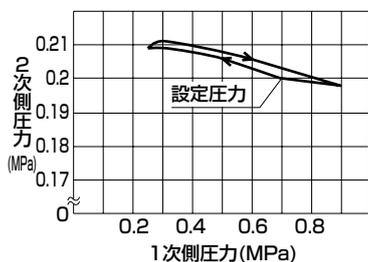

● WW8000-W

