

ブラケット 標準白色シリーズ

# B-W/B Series


ジョイナ 標準白色シリーズ

# J-W Series



## 外形寸法および使用例

### T形ブラケットセット

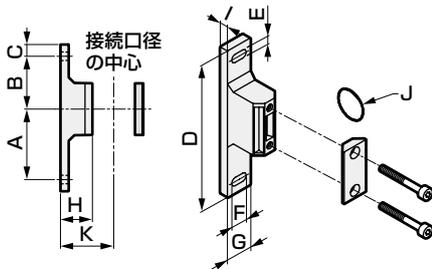

● 材質：ポリアミド樹脂 (B110-W)  
アルミ合金ダイカスト (B310~B810-W)  
塗装処理 (B310~B810-W)

● 形番：B110-W・B310-W・B410-W・B810-W


● 使用例



注：3000-Wシリーズと4000-Wシリーズを組み合わせる場合、B410-Wを使用してください。

形番	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	質量(kg)
B110-W	1000シリーズ	45	35	10	100	5.5	7.5	16	25	7.5	JASO-2013	40	0.024
B310-W	2000シリーズ	60	45	10	125	7	14	22	27	7	JISB2401-P21	45	0.086
	3000シリーズ												
B410-W	4000シリーズ	60	45	10	125	7	14	22	37	7	JISB2401-P21	55	0.094
B810-W	6000シリーズ	70	50	15	150	9	14	27	37	8	AS568-127	65	0.169
	8000シリーズ												

### C形ブラケット

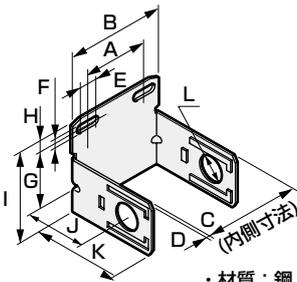

● 材質：鋼  
亜鉛めっき処理

● 使用例




● 形番：B120・B220・B320・B420・B620・B820

● アタッチメント：BW

形番	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	質量(kg)
B120	1000シリーズ	44	68	40	t2.0	10	6.5	35	8.5	61.5	40	60	φ19.5	0.1
B220	2000シリーズ	28	54	50	t2.3	10	7	33	8	63	45	69	17.3	0.15
B320	3000シリーズ	34.5	67	63	t2.3	16.5	7	45	8.5	75.5	45	69	φ21.7	0.17
B420	4000シリーズ	55	84	80	t2.3	14.0	7	45	8.5	75.5	55	79	φ21.7	0.21
B620	6000シリーズ	68	104	90	t2.3	16	9	54	11	97.5	60	97	φ35	0.34
B820	8000シリーズ	68	104	100	t2.3	16	9	50	11	93.5	65	102	φ35	0.36

### L形ブラケット

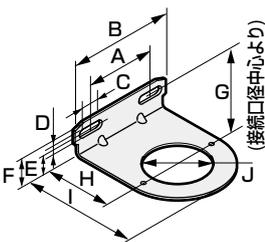

● 材質：鋼  
亜鉛めっき処理

● 使用例



● 形番：B130・B230・B330・B430


● アタッチメント：B3W

マウンティングナットをゆるめるとノブがはずれます。L形ブラケットを挿入後、マウンティングナットで固定します。ノブは最後に上から手で圧入してください。

詳細については283ページをご参照ください。

形番	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	その他	質量(kg)
B130	1000シリーズ	44	68	10	6.5	16	24.5	45	40	59	φ26.5		0.04
B230	2000シリーズ	28	54	10	7	18	26	52	45	69	38		0.06
B330	3000シリーズ	34.5	67	16.5	7	17.5	26	58 (63.5)	45	76	φ40	( )内数は W3000・3100	0.07
B430	4000シリーズ 6000シリーズ	55	84	14	7	17.5	26	58	55	94	φ47		0.11

### ジョイナセット

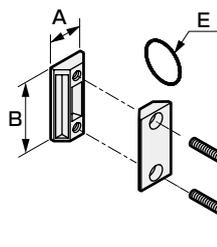

● 材質：ポリアミド樹脂 (J100-W)  
アルミ合金ダイカスト (J400~J800-W)  
塗装処理 (J400、J800-W)

● 使用例



● 形番：C1000-J100-W

C4000-J400-W

C8000-J800-W

形番	適用機種	A	B	C	D	E	質量(kg)
C1000-J100-W	1000シリーズ	10	36	26	M3.5	JASO-2013	0.011
C4000-J400-W	2000シリーズ	21	44	32	M5	JIS B2401-P21	0.036
	3000シリーズ 4000シリーズ						
C8000-J800-W	6000シリーズ 8000シリーズ	26	65	50	M6	AS568-127	0.094

F.R.L

F

R

L

圧力SW

残圧排出弁

スロースタートバルブ

難燃FR

禁油R

中圧FR

ノンパルFR

屋外FR

F.R.L (前継機器)

小形FRL

大形FRL

精密R

真空F・R

クリーンFR

電空R

エアスタ

スピードコントローラ

サイレンサ

逆止弁・チェック弁他

継手・チューブ

エアユニット

精密機器

機械式・電子式圧力SW

直巻・密着電磁SW

エアセンサ

クーラント用圧力SW

流量計・圧力計・コントローラ

水流流量センサ

全空圧システム (トータルエア)

全空圧システム (ガシマ)

冷凍式ドライヤ

乾燥剤式ドライヤ

高分子膜式ドライヤ

メインラインフィルタ

ドレン排出器他

巻末