


D101・D401・D801・D300-W Series

配管分岐用に使用。

● 接続口径：1/8～1

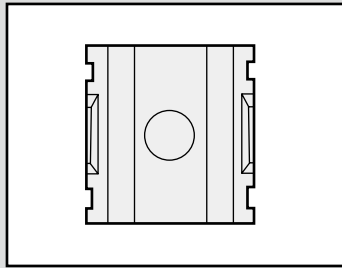

仕様

項目	D101-00-W	D401-00-W	D801-00-W	D300-W
使用流体	圧縮空気			
最高使用圧力 MPa	1.0			
耐圧力 MPa	1.5			
分岐ポート数	1			4
接続口径 Rc、NPT、G	1/8、1/4	1/4、3/8、1/2	3/4、1	1/4、3/8
使用温度 ℃	5～60			
質量(ジョイナは含まない) kg	0.045	0.13	0.35	0.26


オプション質量表

※標準装備品の質量に加算ください。 単位：kg

記号	T形ブラケット				
	無記号	B11W	B31W	B41W	B81W
D101	0.011	0.024			
D401	0.036		0.086	0.094	
D801	0.094				0.17

無記号時にはジョイナ分を加算しております。

形番表示方法

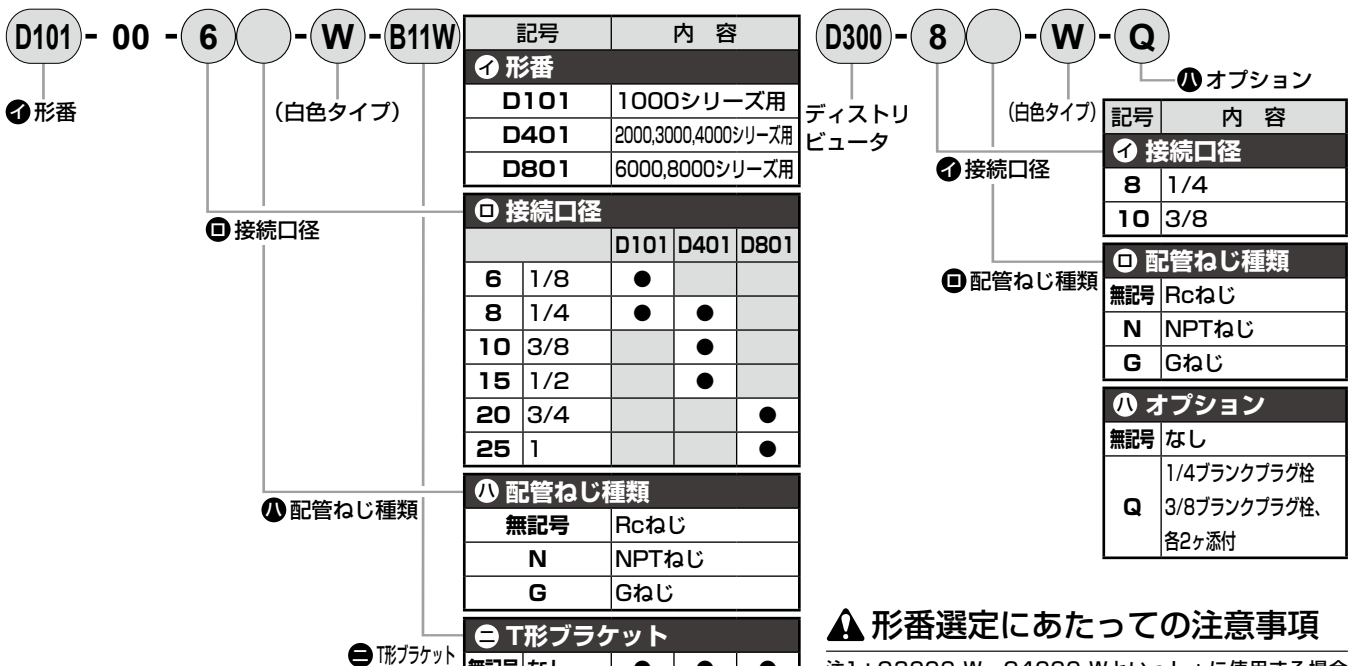

形番選定にあたっての注意事項

- 注1：標準は、ジョイナセット（ジョイナ・ボルト・Oリング）とガスケット1本が添付されます。
- 注2：2方向への分岐をご相談ください。
- 注3：D401-Wは、3000-Wシリーズ・4000-Wシリーズどちらにも接続できます。

形番選定にあたっての注意事項

- 注1：C3000-W・C4000-Wといっしょに使用する場合は、ジョイナセットC4000-J400-Wまたは、T形ブラケットセットB310-W・B410-Wで接続してお使いください。
- 注2：ジョイナセットC4000-J400-Wまたは、T形ブラケットセットは、別途ご発注ください（270ページ参照）