

単位：mm


特徴

真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されています。
 NW / KF 16 ~ NW / KF 50 までを標準規格化しております。
 チューブエンド (1/4、3/8、1/2)、各種汎用継手エンド (Swagelok®、VCR® めす、VCR® おす) タイプも標準規格品として取り揃えております。詳細はセクション5をご参照ください。
 高圧のラインで対応可能な外側にブレードを取り付けたもタイプもご用意しております。
 各部寸法の変更等、特注品に関しても迅速に対応いたします。

NW / KF フレキシブルチューブ



NW25FXT500 [20164]

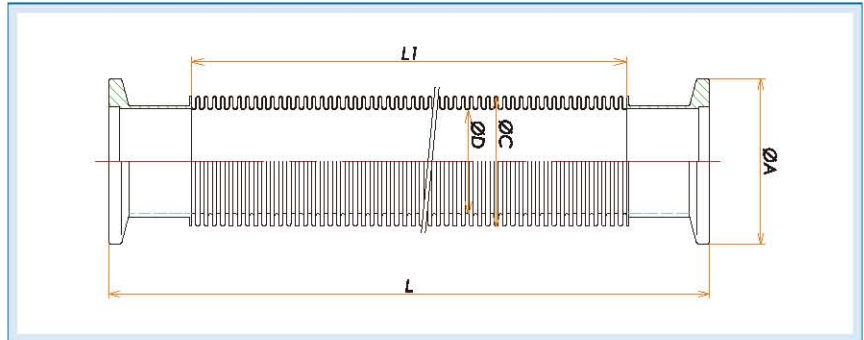

材質	規格サイズ	A	C	D	L	L1	最小曲げ半径 (R)	型式	製品コード
フレキ : SUS 316L フランジ : SUS 316	NW / KF 16	30	24.8	20	250	210	35	NW16FXT250	20122
	NW / KF 16	30	24.8	20	500	460	35	NW16FXT500	20123
	NW / KF 16	30	24.8	20	750	710	35	NW16FXT750	20694
	NW / KF 16	30	24.8	20	1000	960	35	NW16FXT1000	20121
	NW / KF 16	30	24.8	20	1500	1460	35	NW16FXT1500	20695
	NW / KF 16	30	24.8	20	2000	1960	35	NW16FXT2000	20696
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	250	210	60	NW25FXT250	20482
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	500	460	60	NW25FXT500	20164
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	750	710	60	NW25FXT750	20165
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	1000	960	60	NW25FXT1000	20161
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	1500	1460	60	NW25FXT1500	20162
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	2000	1960	60	NW25FXT2000	20163
	NW / KF 40	55	48.2	40	250	210	90	NW40FXT250	20210
	NW / KF 40	55	48.2	40	500	460	90	NW40FXT500	20211
	NW / KF 40	55	48.2	40	750	710	90	NW40FXT750	20212
	NW / KF 40	55	48.2	40	1000	960	90	NW40FXT1000	20207
	NW / KF 40	55	48.2	40	1500	1460	90	NW40FXT1500	20208
	NW / KF 40	55	48.2	40	2000	1960	90	NW40FXT2000	20209
	NW / KF 50	75	59	50	250	210	120	NW50FXT250	20697
	NW / KF 50	75	59	50	500	460	120	NW50FXT500	20240
NW / KF 50	75	59	50	750	710	120	NW50FXT750	20522	
NW / KF 50	75	59	50	1000	960	120	NW50FXT1000	20518	
NW / KF 50	75	59	50	1500	1460	120	NW50FXT1500	20294	
NW / KF 50	75	59	50	2000	1960	120	NW50FXT2000	20239	

NW / KF フレキシブルチューブ

NW / KF

会社案内
 目次
 製品概要
 NW / KF
 ICF
 JIS
 VF / VG
 変換アダプタ
 ADP
 フレキ
 FXT
 成形バネ
 FB
 ビューポート
 VP
 バルブ
 V
 水冷ガス
 LF
 EVAC
 その他コスモテック
 取扱い製品
 技術資料
 索引
 お問い合わせ
 シート