

# CHS-MPカップリング

## CHS-MP COUPLING

### 特長

- 鋼鉄製防塵カバー装備  
先端防塵カバー付で擦れによる、抜けを防止し、先端部の傷つきも軽減
- ワンタッチ接続  
ワンタッチカップリングで簡単プラグ装着

### Main Features

- Equipped with Steel Dust Cover  
Keeps from a sudden take-off of plug due to friction and from a scratch.
- One-Touch Connection  
Easy to connect coupling and plug



### 仕様

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5~60°C
最高使用圧力	1.5MPa

\* 上記の圧力数値は常温時(20°C)に測定したものです。  
\* 凍結無き事。

### Specifications

Media	Compressed Air
Working Temperature Range	-5~60°C(23-140°F)
Max. Working Pressure	1.5MPa


\* The value at a temperature of 20°C(68°F)

### 規格

使用流体	压缩空气
使用温度范围	-5~60°C
最高使用压力	1.5MPa

\* 上述数値是以常温时(20°C)測定的。

### 主要部品材質 / Materials / 材質

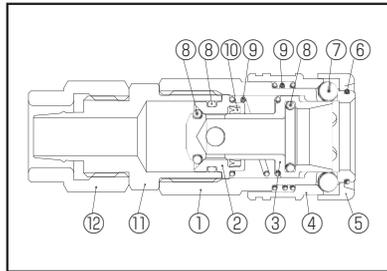


### 取り付け要領

#### 接続方法

- ① プラグを矢印方向へ挿入する。
- ② スリーブが矢印方向へスライドし装着完了。(隙間部分が隠れる)

#### 分離方法

- ③ スリーブを矢印方向へスライドさせる。
- ④ プラグが抜ける。(落下や残圧の吹き出しに注意)

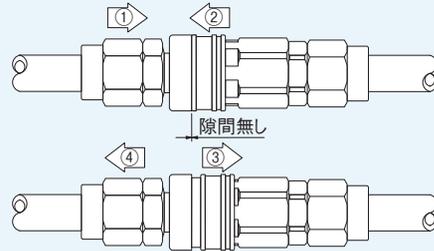

### 材質


Part NO.	部品名	材質	備考
①	ボディ	鋼鉄	ニッケルめっき
②	バルブガイド	黄銅	
③	バルブ	黄銅	
④	スリーブ	鋼鉄	ニッケルめっき
⑤	ストップワッシャー	鋼鉄	ニッケルめっき
⑥	ストップリング	ステンレス	
⑦	ボール	鋼鉄	
⑧	Oリング	ニトリルゴム	
⑨	スプリング	ステンレス	
⑩	パッキン	ニトリルゴム	
⑪	アダプター	鋼鉄	ニッケルめっき
⑫	ナット	黄銅	ニッケルめっき

### Materials

Part NO.	Main Body	Material	Remarks
①	Body	Steel	Nickel Plated
②	Valve Guide	Brass	
③	Valve	Brass	
④	Sleeve	Steel	Nickel Plated
⑤	Stop Metal Washer	Steel	Nickel Plated
⑥	Stop Ring	Stainless	
⑦	Ball	Steel	
⑧	O-ring	NBR	
⑨	Spring	Stainless	
⑩	Packing	NBR	
⑪	Adapters	Steel	Nickel Plated
⑫	Nut	Brass	Nickel Plated

### 材質

部品号	部品名	材質	Plated
①	本体	钢铁	镀镍
②	阀门指南	黄铜	
③	阀门	黄铜	
④	套	钢铁	镀镍
⑤	止垫圈	钢铁	镀镍
⑥	止动环	不锈钢	
⑦	球	钢铁	
⑧	O型环	丁腈橡胶	
⑨	弹簧	不锈钢	
⑩	填垫材料	丁腈橡胶	
⑪	适配器	钢铁	镀镍
⑫	螺母	黄铜	镀镍

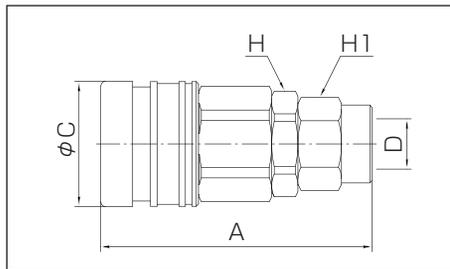


型式 Model	A	C	適用 チューブ外径 Tube O. D. × I. D. øD	二面幅 Spanner Flats		重量 Weight (g)
				H1	H2	
CHS-5H-MP	60	25	8×5	19	14	121.0
CHS-6.5H-MP	62.5	25	10×6.5	19	16	126.0
CHS-8H-MP	65	25	12×8	19	19	140.0
CHS-11H-MP	74	25	16×11	24	24	186.0

### 表示マーク凡例 / Symbol Example



圧縮空気

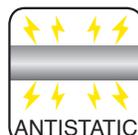

帯電防止



省エネルギー

安全上のご注意  
ご使用前にP1~P33をご確認ください。